



ウォールボックス〔屋根付〕

EA940CS-301～307


CS-301 ●木板ベース付●バンド通し孔：側面

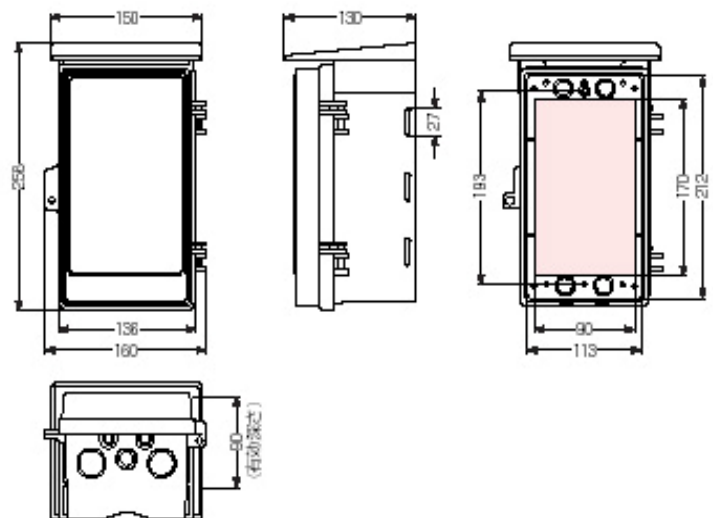


CS-302 ●木板ベース付●バンド通し孔：側面

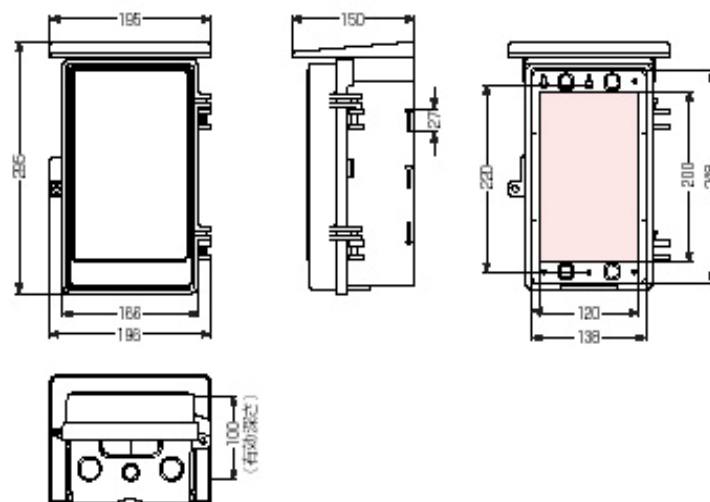

CS-303 ●木板ベース付●バンド通し孔：側面

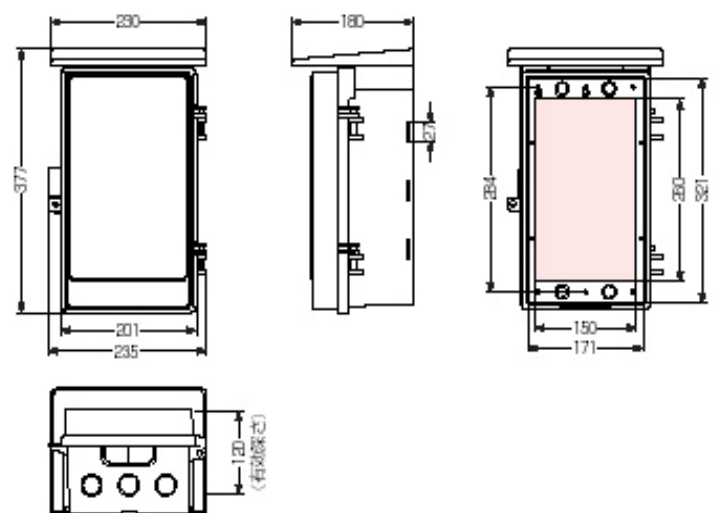


CS-304 ●木板ベース付●バンド通し孔：裏面

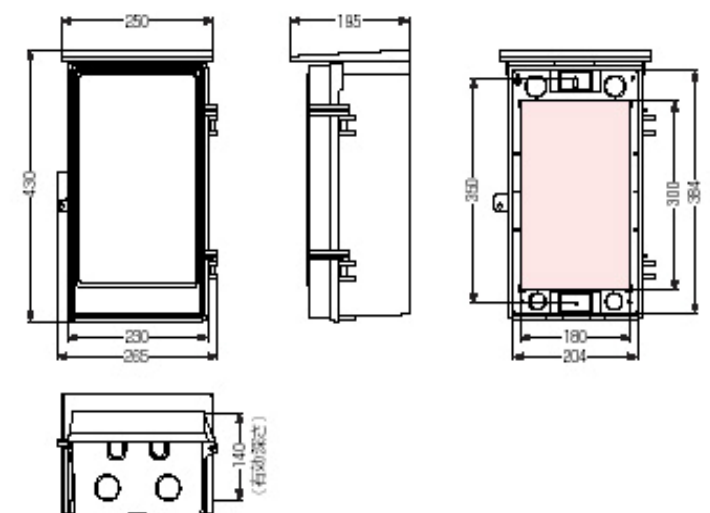


CS-306

●木板ベース付 ●バンド通し孔：裏面

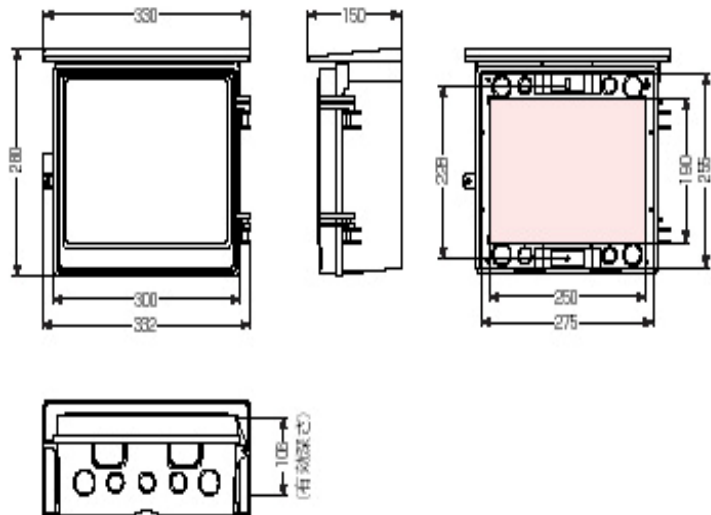

CS-307

●木板ベース付 ●バンド通し孔：裏面

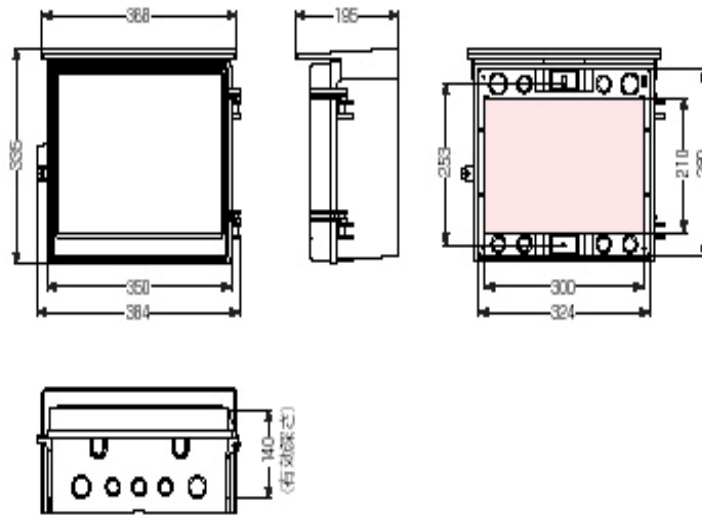

品番	カラー	形状	取付スペース		ボックス外形寸			有効深さ(mm)	バンド通し穴
			ELB	配電箱	縦	横	深さ		
EA940CS-301	ベージュ	タテ型	3P 30AX1	-	256	160	130	90	有(側面)
EA940CS-302			3P 60AX1	30Ax1	295	196	150	100	
EA940CS-303			3P 100AX1	60Ax1	377	235	180	120	
EA940CS-304			3P 100AX1	60Ax1	430	265	195	140	
EA940CS-306		ヨコ型	3P 60AX2	30Ax1	280	332	150	106	有
EA940CS-307			3P 60AX3	30Ax2	335	384	195	140	

- ・材質…プラスチック
- ・IPX3
- ・取付スペースは参考容量ですので、機器寸法をご確認ください。
- ・木板ベース付

