

屋根一体型
ミルキーホワイト色

〈ヨコ型〉

- 常設に適したスッキリデザイン。
- 器具の取り付け位置自在！取り外し可能な樹脂製基台を採用。
- ハイグレードタイプは耐候性に優れています。



WB-14D(H)M



WB-13D(H)M



WB-12D(H)M
EA940CS-312



WB-15D(H)M



WB-11D(H)M




WB-10D(H)M



取付自在板付

取付自在板は正面から脱着できます。

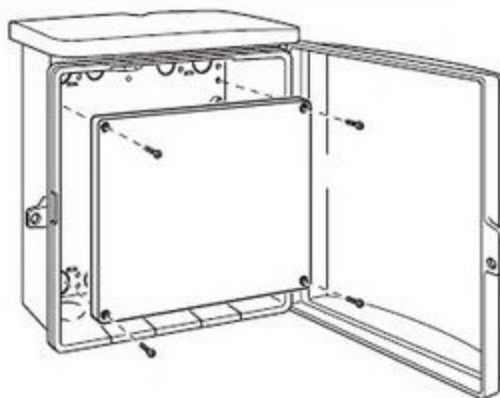

屋根一体型〈ヨコ型〉

EA940CS-312

| 品番 | 取付スペース ELB | ボックス外形寸法(mm) (屋根・突起部等含む) | | | 有効 フカサ | バンド 通し穴 |
|---------|---------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|------------|
| | | タテ | ヨコ | フカサ | | |
| WB-10DM | 2P 30AF×1 | 195 | 177 | 95 | 64~70 | 有 |
| WB-11DM | 3P 60AF×1 | 278 | 229 | 113 | 76~86 | 有 |
| WB-12DM | 3P 60AF×2 | 313 | 293 | 116 | 72~88 | 有 |
| WB-13DM | 3P 60AF×3 | 353 | 374 | 170 | 124~139 | 有 |
| WB-14DM | 3P100AF×3 | 392 | 438 | 208 | 160~170 | 有 |
| WB-15DM | 3P150AF×3 | 409 | 516 | 195 | 145~163 | 有 |