


## ウォールボックス

EA940CS-308~312

- 屋根一体型
- 常設に適したスッキリデザイン
- 器具の取付位置自在。取り外し可能な樹脂性基台採用。

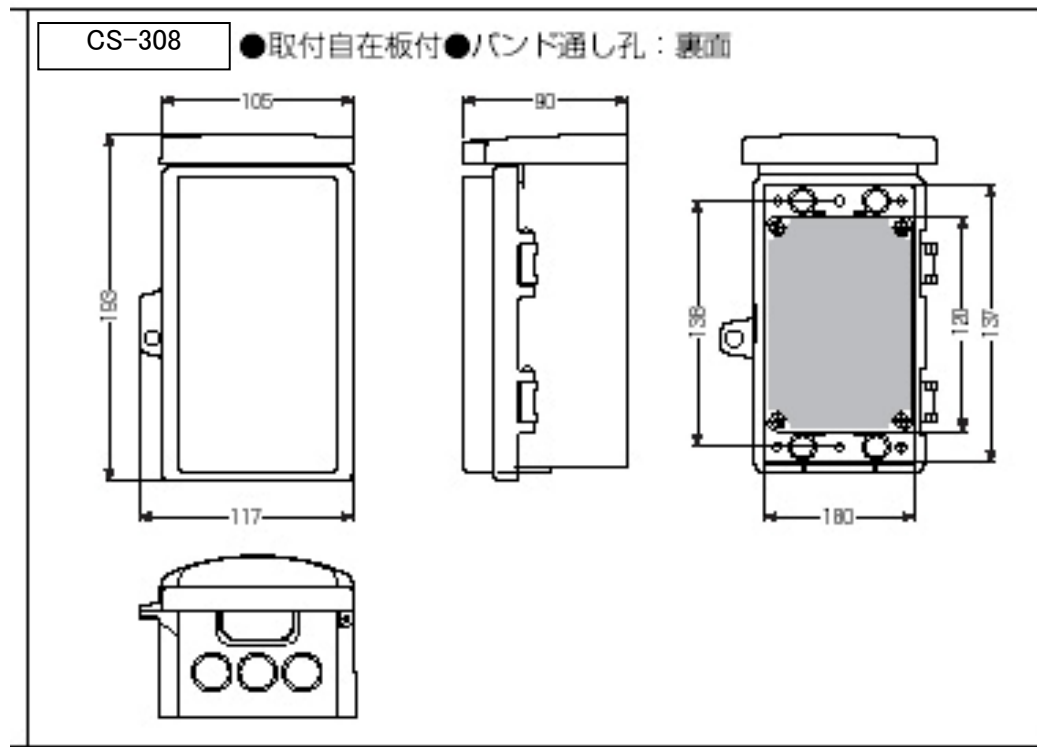


- ・材質…プラスチック
- ・IPX3
- ・取付スペースは参考容量ですので、機器寸法をご確認ください。

- ・取付自在板付




CS-309

●取付自在板付 ●バンド通し孔：裏面

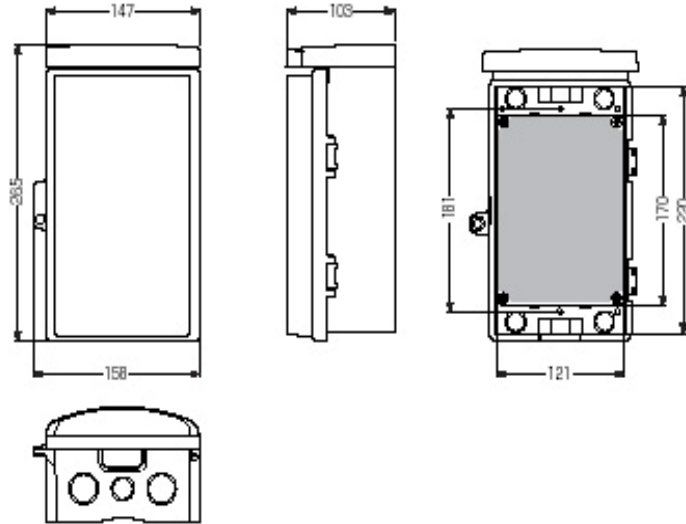


CS-310

●取付自在板付 ●バンド通し孔：裏面

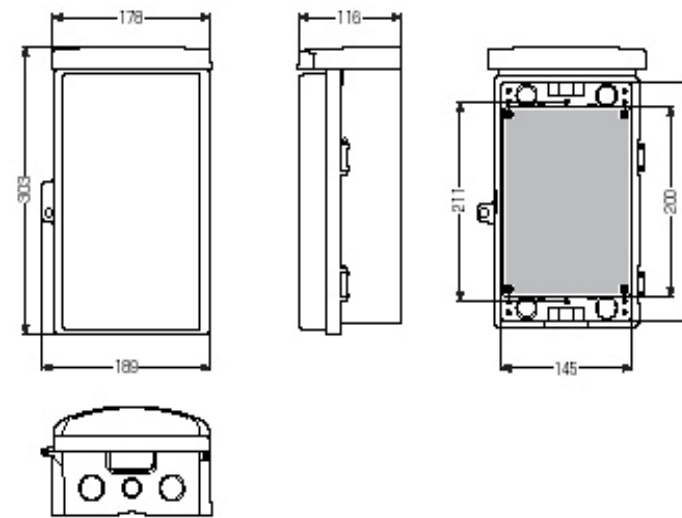


CS-311

●取付自在板付 ●バンド通し孔：裏面

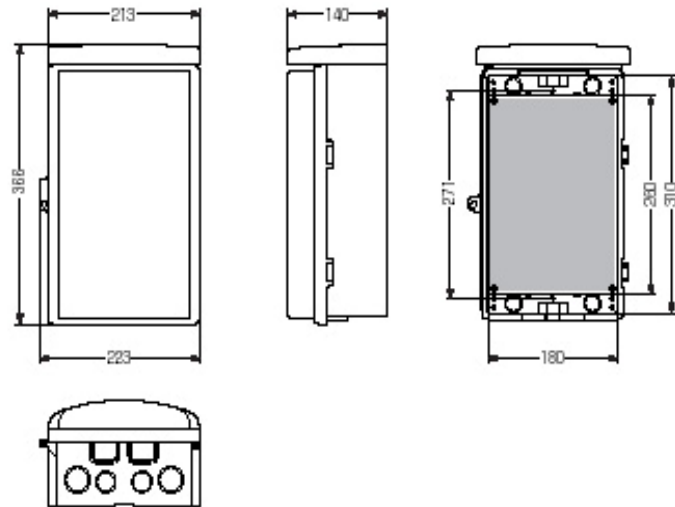

CS-312

●取付自在板付 ●バンド通し穴：裏面(巾10mm)

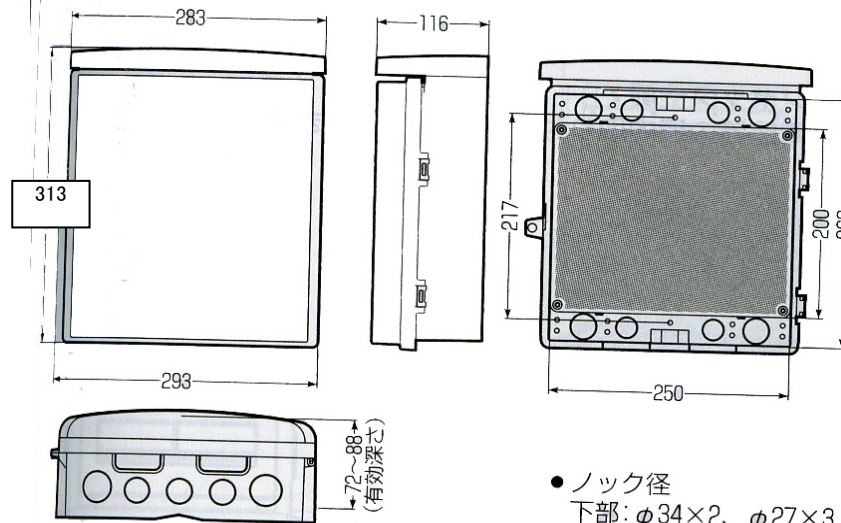

●ノック径

下部：φ34×2、φ27×3

背面：φ28×4、φ23×4

品番	カラー	形状	取付スペース		ボックス外形寸法(mm) (屋根・突起部等含)			有効深さ(mm)	バンド 通し穴
			ELB	配電箱	縦	横	深さ		
EA940CS-308	ミルクホワイト	タテ型	2P 30AX1	-	193	117	90	55~65	有
EA940CS-309			3P 30AX1	-	265	158	103	63~76	
EA940CS-310			3P 60AX1	30A×1	303	189	116	73~88	
EA940CS-311			3P 100AX1	60A×1	366	224	140	86~114	
EA940CS-312		ヨコ型	3P 60AX2	30A×1	313	293	116	72~88	