


[角型]押しボタンスイッチ

- EA940D-221 赤
- EA940D-222 黄
- EA940D-223 緑
- EA940D-224 白



パネルカット φ16mm用

- 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
- あらかじめ表示部を操作部に装着した状態でパネル取付が可能
- 2方向からの配線が可能
- UL/CSA規格、EN規格を認定取得

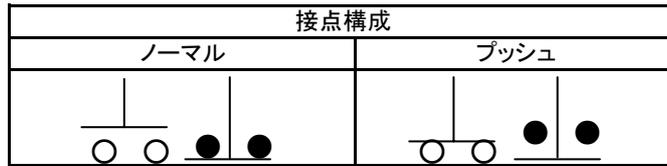

<仕様>

- 定格絶縁電圧 U_i …AC/DC250V
- 耐久性…機械的:100万回以上
電氣的:AC220V 0.7Aにて10万回以上
- 開閉頻度…1200回/時(使用率40%)
- 耐電圧(充電部対アース間)…AC2000V(1分間)
- 絶縁抵抗…100MΩ以上(DC500Vメガにて)
- 耐衝撃…耐久性 500m/s²
- 使用周囲温度…-20~+70°C
- 相対湿度…45~85%RH
- 操作部保護構造…IP40(閉鎖型)
- 条件付短絡電流…1000A
- ランプ耐久性…約30000h
- モメンタリ型
- 接点構成…1a1b
- 重量…11.9g

