


LED「角型」押しボタンスイッチ

- EA940D-226 赤
- EA940D-227 緑
- EA940D-228 橙
- EA940D-229 白
- EA940D-230 黄



パネルカット φ16mm用

- 高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
- 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
- あらかじめ表示灯部を操作部に装着した状態でパネル取付が可能
- 2方向からの配線が可能
- UL/CSA規格、EN規格を認定取得

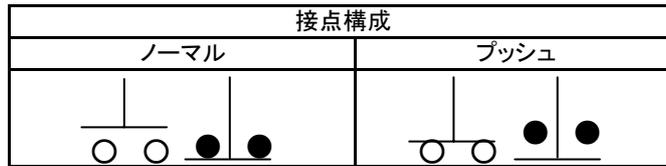

〈仕様〉

- 定格絶縁電圧 U_i …AC/DC250V
- 耐久性…機械的:100万回以上
電氣的:AC220V 0.7Aにて10万回以上
- 開閉頻度…1200回/時(使用率40%)
- 耐電圧(充電部対アース間)…AC2000V(1分間)
- 絶縁抵抗…100MΩ以上(DC500Vメガにて)
- 耐衝撃…耐久性 500m/s²
- 使用周囲温度…-20~+70°C
- 相対湿度…45~85%RH
- 操作部保護構造…IP40(閉鎖型)
- 条件付短絡電流…1000A
- ランプ耐久性…約30000h
- モメンタリ型
- 接点構成…1a1b
- 重量…13.9g
- 使用ランプ…LED
- 使用電圧…DC24V
- トランスなし

ワッシャ(ゆるみ止め) 取付板厚さ 4 (最大)
締付リング

