

EA940D-36、37、38A

φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形 モメンタリ形 ABN411



製品名	φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形 モメンタリ形 ABN411
形番	ABN411
シリーズ	φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ
RoHS対応 状況	適合

製品シリーズ	φ30 TWNシリーズ
操作方式	押ボタンスイッチ
本体形状	一体形
操作感	ヘビー
取付穴寸法・取 付形状	φ30
ベゼルサイズ	その他
動作方式	モメンタリ形
操作部形状(1)	大形
接点構成	1a1b
接点材料	銀接点
ボタン色/照光色	36 : 黒、37 : 緑、38A : 赤
端子形状	ねじ(M3.5)
保護構造	IP65

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます

安全性 感電から守る

一体形構造の端子カバーでIP20のコンタクトブロックが作業中の感電から守ります。



視認性 一目でわかる

作業者が識別しやすいようコンタクトブロックを色分けしました。



省工数 ワンタッチ取付け／カンタン取外し

取り付けはワンタッチ、取り外しは端子方向からマイナスドライバで簡単です。



利便性 ねじ脱落の防止

IDEC独自の「SS端子」技術がねじ脱落を防ぎ、作業性を高めます。




利便性 選べる2方向配線

設置条件に合わせて選べる2方向配線。丸形を含めた各種圧着端子に対応。



利便性 安定した接触信頼性

接点実績のあるローリング接触方式を採用。

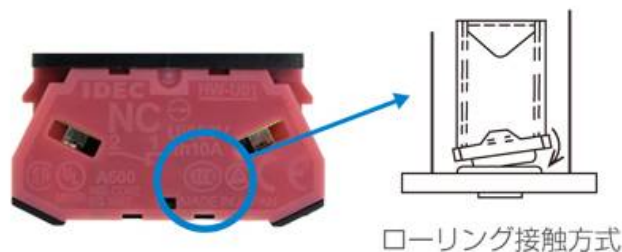

● 保護構造はIP65 (IEC 60529)

● 主要機種はUL、CSA認証およびEN規格適合品。