

EA940D-40A、40Y

φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロックターナーリセット形 AVN311N



| | |
|--------------|---|
| 製品名 | φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロックターナーリセット形 AVN311N |
| 形番 | AVN311NR |
| シリーズ | φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ |
| RoHS対応 状況 | 適合 |

| | |
|----------------|-------------|
| 製品シリーズ | φ30 TWNシリーズ |
| 操作方式 | 押ボタンスイッチ |
| 本体形状 | 一体形 |
| 操作感 | ヘビー |
| 取付穴寸法・取 付形状 | φ30 |
| ベゼルサイズ | その他 |
| 動作方式 | その他 |
| 操作部形状(1) | 大形 |
| 接点構成 | 1a1b |
| 接点材料 | 銀接点 |
| ボタン色/照光色 | 40A:赤、40Y:黄 |
| 端子形状 | ねじ(M3.5) |
| 保護構造 | IP65 |

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます

安全性 感電から守る

一体形構造の端子カバーでIP20のコンタクトブロックが作業中の感電から守ります。




視認性 一目でわかる

作業者が識別しやすいようコンタクトブロックを色分けしました。



省工数 ワンタッチ取付け／カンタン取外し

取り付けはワンタッチ、取り外しは端子方向からマイナスドライバで簡単です。

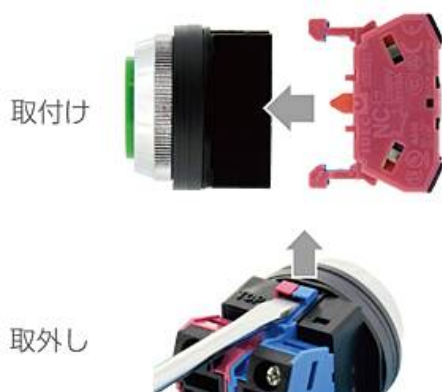

利便性 ねじ脱落の防止

IDEC独自の「SS端子」技術がねじ脱落を防ぎ、作業性を高めます。




利便性 選べる2方向配線

設置条件に合わせて選べる2方向配線。丸形を含めた各種圧着端子に対応。



利便性 安定した接触信頼性

接点実績のあるローリング接触方式を採用。

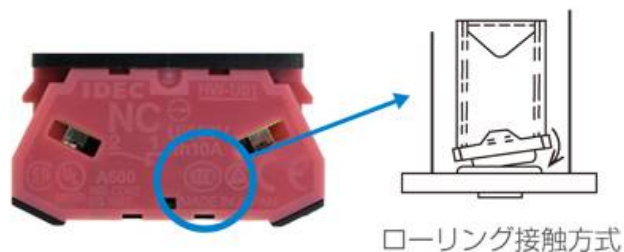

● 保護構造はIP65 (IEC 60529)

● 主要機種はUL、CSA認証およびEN規格適合品。