

EA940D-4A EA940D-5A EA940D-6A

φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 オルタネイト形 AON110B AON101B AON111B



製品名	φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 オルタネイト形 AON110B		
形番	AON110B (EA940D-4A)	AON101B(EA940D-5A)	AON111B(EA940D-6A)
シリーズ	φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ		
RoHS対応 状況	適合		

製品シリーズ	φ30 TWNシリーズ
操作方式	押ボタンスイッチ
本体形状	一体形
操作感	ヘビー
取付穴寸法・取 付形状	φ30
ベゼルサイズ	その他
動作方式	オルタネイト形
操作部形状(1)	丸形
接点構成	4A:1a / 5A:1b / 6A:1a1b
接点材料	銀接点
操作部形状(2)	平形
ボタン色/照光色	黒(B)
端子形状	ねじ(M3.5)
保護構造	IP65

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます

安全性 感電から守る

一体形構造の端子カバーでIP20のコンタクトブロックが作業中の感電から守ります。




視認性 一目でわかる

作業者が識別しやすいようコンタクトブロックを色分けしました。



省工数 ワンタッチ取付け／カンタン取外し

取り付けはワンタッチ、取り外しは端子方向からマイナスドライバで簡単です。

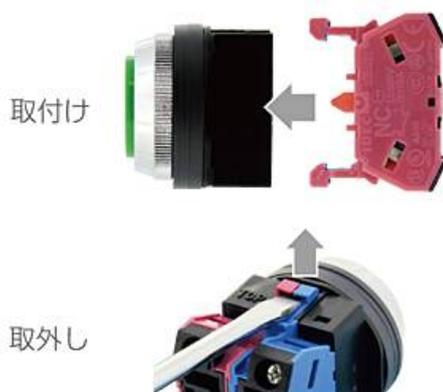

利便性 ねじ脱落の防止

IDEC独自の「SS端子」技術がねじ脱落を防ぎ、作業性を高めます。




利便性 選べる2方向配線

設置条件に合わせて選べる2方向配線。丸形を含めた各種圧着端子に対応。



利便性 安定した接触信頼性

接点実績のあるローリング接触方式を採用。

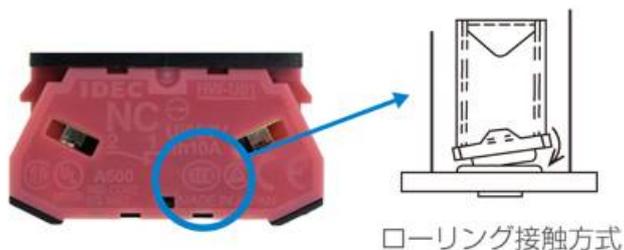

● 保護構造はIP65 (IEC 60529)

● 主要機種はUL、CSA認証およびEN規格適合品。