

[丸型]押しボタンスイッチ (平形 φ24mm)

パネルカット φ22.3mm、φ25.5mm共用

接点 1aタイプ	
EA940D-91	赤
EA940D-92	黒
EA940D-93	緑
EA940D-94	黄

接点 1a1bタイプ	
EA940D-96	赤
EA940D-97	黒
EA940D-98	緑
EA940D-99	黄

EA940D-91～-94(1a)	
接点構成	
ノーマル	プッシュ

EA940D-96～-99(1a1b)	
接点構成	
ノーマル	プッシュ

- 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
- あらかじめ表示灯部を操作部に装着した状態でパネル取付が可能
- 2方向からの配線が可能
- UL/CSA規格、EN規格を認定取得





写真はEA940D-96～-99

<仕様>

- 定格絶縁電圧 $U_i$ …AC/DC600V
- 耐電圧(充電部対アース間)…AC2500V(1分間)
- 絶縁抵抗…100MΩ以上(DC500Vメガにて)
- 耐衝撃…耐久性 500m/s<sup>2</sup>
- 使用周囲温度…-20～70°C
- 相対湿度…45～85%RH
- 操作部保護構造…IP65(耐じん・噴流型)

- モメンタリ型
- 重量…D-91～D-94: 27g  
D-96～D-99: 36g

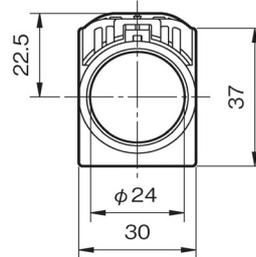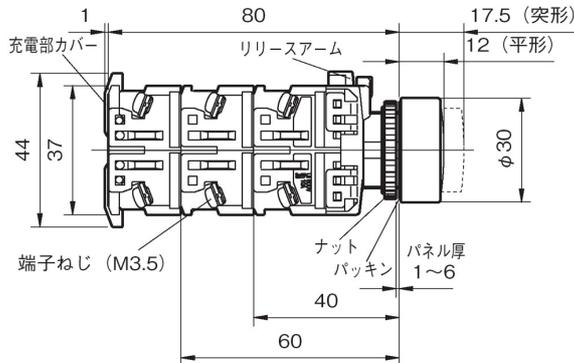

☆ 締付ナットへ突起を設けたことにより、図1の通り、2種類のパネルカット寸法へそのまま取付けることができます。

