

# EA940DA-18A

## φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 鍵操作形 90°-2ノッチ ASN2K11N -NO24401



製品名	φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 鍵操作形 90°-2ノッチ ASN2K11N -NO24401
形番	ASN2K11N -NO24401
シリーズ	φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
RoHS対応 状況	適合




※写真はイメージです。写真は代表的な商品画像の一例です。

製品シリーズ	φ30 TWNシリーズ
操作方式	セレクタスイッチ
本体形状	一体形
操作感	ヘビー
取付穴寸法・取付形状	φ30
ベゼルサイズ	その他
動作方式	その他
操作部形状(1)	鍵操作形
接点構成	1a1b
接点材料	銀接点
端子形状	ねじ(M3.5)
保護構造	IP65
ノッチ数	2
ノッチ角	90°
動作方式	各位置停止
鍵抜け仕様	両方

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます

### 安全性 感電から守る

一体形構造の端子カバーでIP20のコンタクトブロックが作業中の感電から守ります。

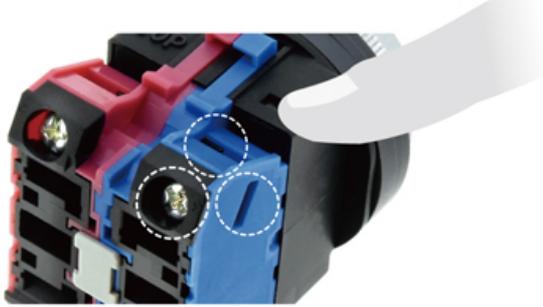


### 視認性 一目でわかる

作業者が識別しやすいようコンタクトブロックを色分けしました。



### 省工数 ワンタッチ取付け／カンタン取外し

取り付けはワンタッチ、取り外しは端子方向からマイナスドライバで簡単です。

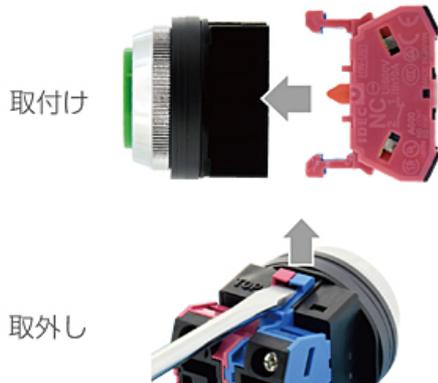


### 利便性 ねじ脱落の防止

IDEC独自の「SS端子」技術がねじ脱落を防ぎ、作業性を高めます。




### 利便性 選べる2方向配線

設置条件に合わせて選べる2方向配線。丸形を含めた各種圧着端子に対応。

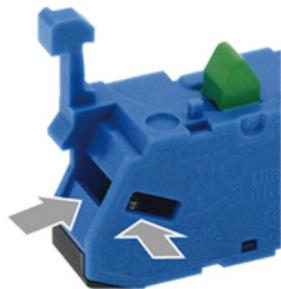

### 利便性 安定した接触信頼性

接点は実績のあるローリング接触方式を採用。

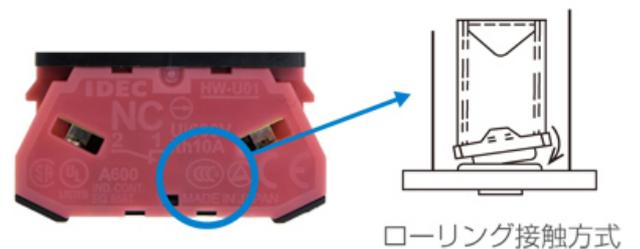

● 保護構造はIP65 (IEC 60529)

● 主要機種はUL、CSA認証およびEN規格適合品。