


色  
 廃番 EA940DA-21 白  
 廃番 EA940DA-22 緑  
 廃番 EA940DA-23 赤  
 (LED照光押しボタンスイッチ)

接点構成…1a1b接点  
 パネルカット φ30mm用

モメンタリ形  
 定格電圧 AC100/110V  
 受金 BA9S

サイズ共通

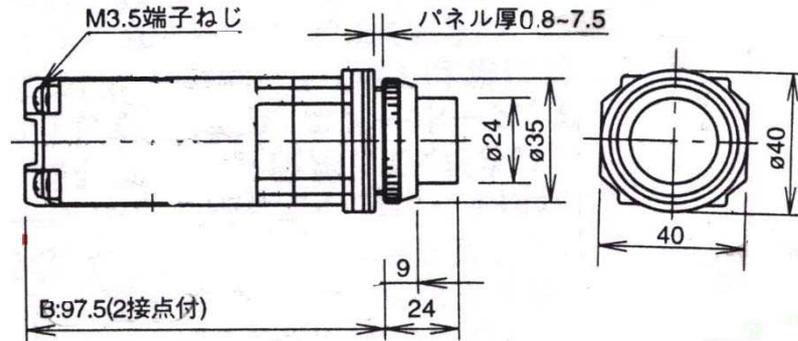

(参考) 語句説明  
接点

- 1a…(a接点)押ししている時だけ接点を閉じる(通電する)。
- 1b…(b接点)押ししている時だけ接点を開く(電流を遮断する)。
- 1a1b接点…a接点とb接点を併せ持つ。

スイッチタイプ

- モメンタリ形…押しボタンを押すと、接点が作動し手を放すとボタンと接点が自動復帰します。
- オルタネイト形…押しボタンを押すと、接点が作動し手を放してもその状態を自己保持します。再度ボタンを押すと、ボタンと接点が元の状態に復帰します。

□ 接点定格 (コンタクトブロック)

| 項目     | コンタクトブロック |             | BS/BST形 (φ30 シリーズ) |           |     |      |      |      |    |
|--------|-----------|-------------|--------------------|-----------|-----|------|------|------|----|
|        | 定格絶縁電圧    |             |                    | AC・DC600V |     |      |      |      |    |
| 定格通電電流 |           |             | AC・DC 10A          |           |     |      |      |      |    |
| 使用電圧   |           |             | 24V                | 48V       | 50V | 110V | 220V | 440V |    |
| 使用電流   | 交流        | 50Hz        | 抵抗負荷 (AC12)        | 10A       | —   | 10A  | 10A  | 6A   | 2A |
|        |           | 60Hz        | 誘導負荷 (AC15)        | 10A       | —   | 7A   | 5A   | 3A   | 1A |
|        | 直流        | 抵抗負荷 (DC12) | 10A                | 5A        | —   | 2.2A | 1.1A | —    |    |
|        |           | 誘導負荷 (DC13) | 5A                 | 2A        | —   | 1.1A | 0.6A | —    |    |

(取付け穴寸法)

