


EA940DA-3
(角型2点自己保持押しボタンスイッチ)

パネルカット ϕ 30mm用

サイズ共通

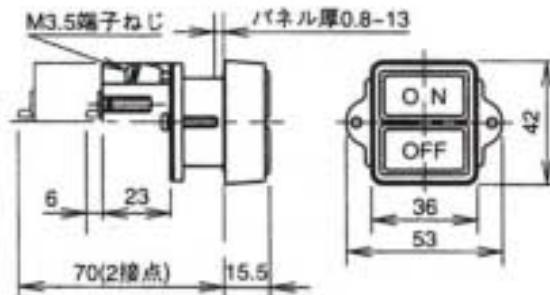


(定格・仕様)

□ 接点定格 (コンタクトブロック)

押ボタンスイッチ 回光押ボタンスイッチ セレクタスイッチ 照光セレクタスイッチ セレクタ押ボタンスイッチ	コンタクトブロック		日立/BST形(Φ30シリーズ)					
	項目		定格地線電圧					
	定格地線電圧		AC - DC600V					
	使用電圧		24V	48V	50V	110V	220V	440V
	使用電流	交流 50Hz	抵抗負荷 (AC12)	10A	—	10A	10A	6A
	直流	抵抗負荷 (DC12)	10A	5A	—	2.2A	1.1A	—
	直流	抵抗負荷 (DC13)	5A	2A	—	1.1A	0.6A	—

(取付け穴寸法)

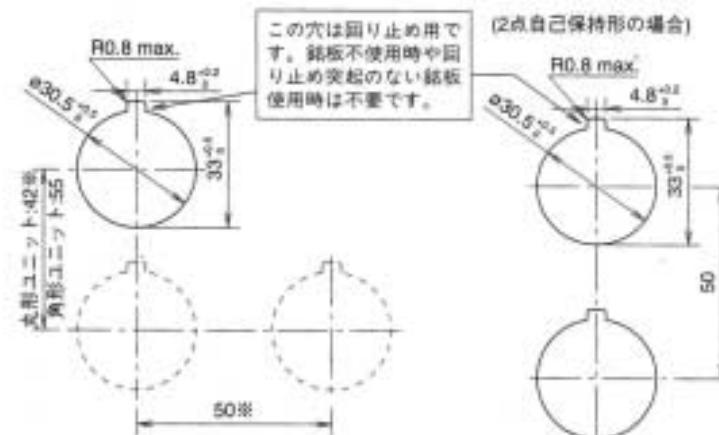

(参考)
語句説明

接点

- 1a…(a接点)押している時だけ接点を閉じる(通電する)。
- 1b…(b接点)押している時だけ接点を開く(電流を遮断する)。
- 1a1b接点…a接点とb接点を併せ持つ。

スイッチタイプ

●角型2点自己保持…ONボタンを押すと接点が作動し、ボタンは沈んだ状態で自己保持されます。
OFFボタンを押すと復帰します。
(OFFボタンは開放専用でコンタクトブロックの取付けはできません。)