


## LEDランプ付ブザー EA940DA-45

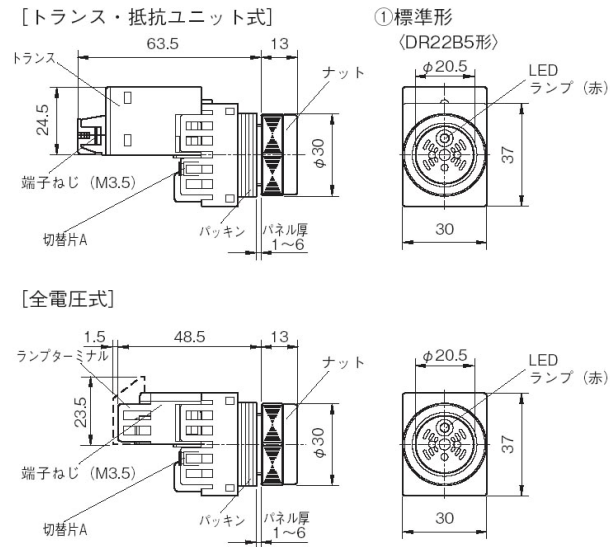

### ＜仕様＞

- パネル径…φ22mm用
- LED動作表示ランプ(赤)付
- 連・断続音の切替可能(※1)
- 音圧…＜本体前方 0.1m＞:90dB以上  
＜本体前方 1.0m＞:70dB以上
- 表面部保護構造…IP00(開放型)
- トランス…無
- 使用電圧…AC/DC12～24V

### ※1 断続音と連続音の切替

寸法図の中の「切替片A(黒色)」につき

- a.切替片Aが装着状態→断続音「ピーピーピー」
- b.切替片Aを装着しない状態→連続音「ピーーーーー」  
となります。

### ＜取付方法＞

- ①締付リングを取外し、ブザー本体をパネル裏面よりパネルカットへ挿入します
- ②パネル前面から締付レンチにより締付リングで固定してください  
(注) 適正締付トルクは1.0～1.5N・m