

品番	レンズ色
EA940DB-56	緑
EA940DB-57	赤

(表示灯ネオンブラケット)





定格	AC100V ~ 125V
耐電圧	AC1500V (1分間)
絶縁抵抗	DC500V、100M 以上
寿命	連続点灯20,000時間以上
本体材質	ポリカーボネート
主絶縁材	PBT(UL94V-0)
端子金具	半田付け用端子
パネル取付方式	ナット締付け
取付板厚	5.0mm (MAX)
ナット締付けトルク	0.7N・m以下
ナット2面幅	12mm

半田付けをする場合はラグを下向き又は水平にしてください。

本体のケースは透過性を良くする為、ポリカーボネートを使用していますので、溶剤やアルコールに弱く、クラックや割れる等の性質を持っています。

ネオン球は白熱球に比較して暗い為、野外等でご使用になりますと、点灯が確認し辛い事があります。

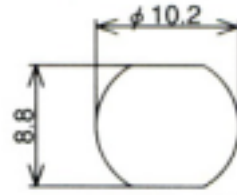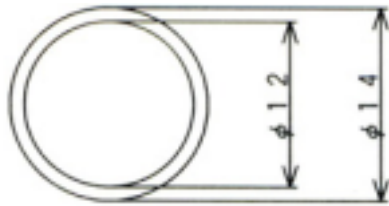

取付孔寸法例

