


EA940DC-1A
EA940DC-2A
(コンタクトブロック)

色	接点構成	型式
緑	1a	BS-010E
赤	1b	BE-001E

* 注意
EA940D-1~-83
EA940DA-1~-33専用
(2017年にリニューアルされたユニットとの
互換性はございません。)

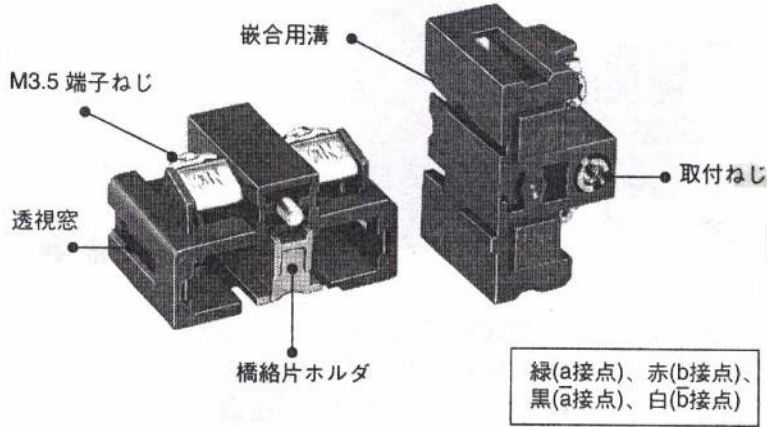

- ・耐衝撃性と耐アルカリ性に優れた66ナイロン樹脂製
- ・銀接点
- ・1接点形で各操作部へは2段(4ブロック)まで取付けできます。

定格・仕様

□ 接点定格 (コンタクトブロック)

項目	コンタクトブロック		BS/BST形(φ30シリーズ)						
	定格絶縁電圧			AC・DC600V					
定格通電電流			AC・DC 10A						
使用電圧			24V	48V	50V	110V	220V	440V	
使用電流	交流	50Hz	抵抗負荷(AC12)	10A	—	10A	10A	6A	2A
		60Hz	誘導負荷(AC15)	10A	—	7A	5A	3A	1A
	直流	抵抗負荷(DC12)	10A	5A	—	2.2A	1.1A	—	
		誘導負荷(DC13)	5A	2A	—	1.1A	0.6A	—	