


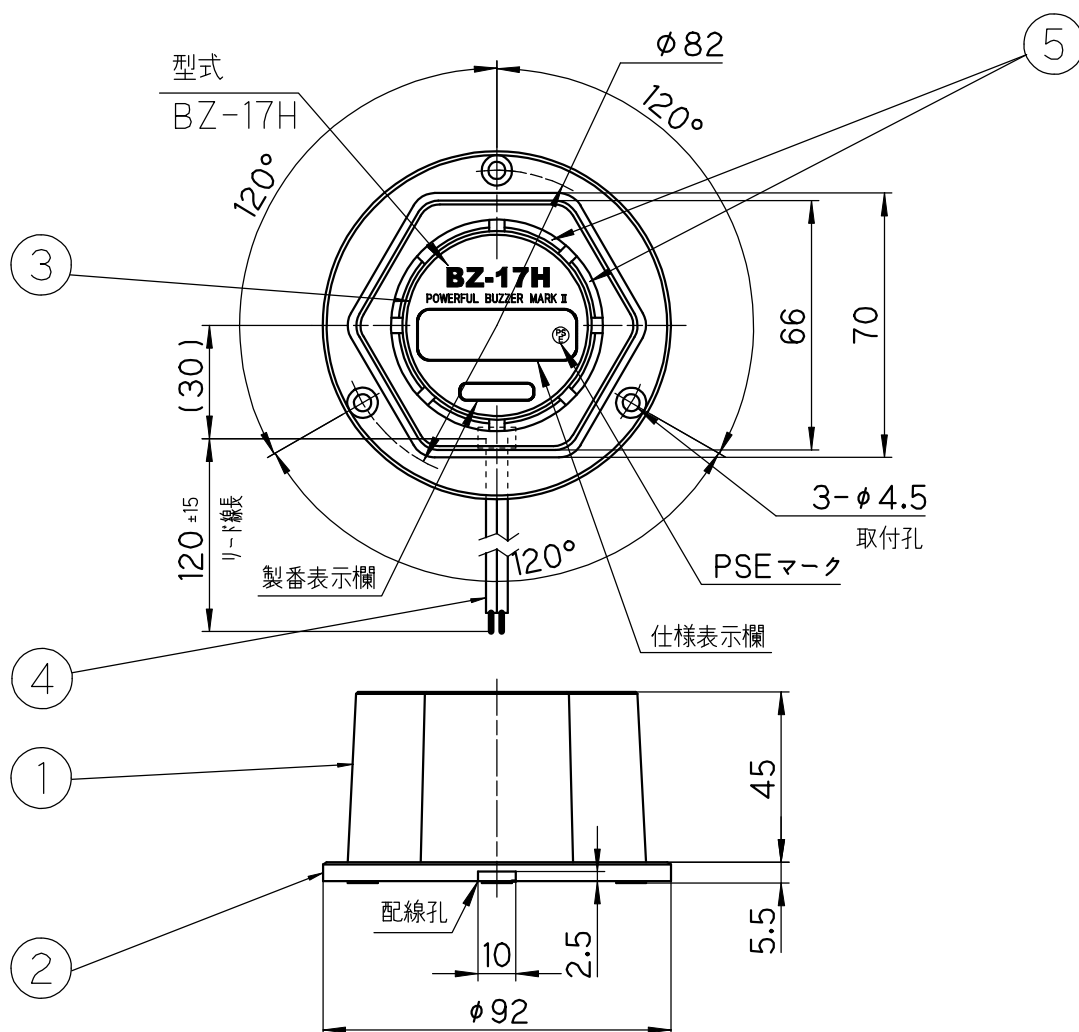

概要


No.	名 称	材 質	色 彩	処 理	備 考
1	ケース	ABS	ダークグレイ	—	—
2	ベース	ABS	ダークグレイ	—	—
3	ネームプレート	合成紙ユボ材	白色	表面処理:PE透明フィルム	印刷色:黒
4	電源リード線	UL1015,AWG#18 ヨリ線	茶色	—	—
5	音響孔	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

基本仕様

定格電圧	AC100V/110V
定格電流	40mA以下
動作電圧	AC90V ~ 120V
音 量	90dB/m
寿 命	80時間(連続鳴動)
使用温度範囲	-10℃~+40℃(結露無き事)
質 量	約120g
—	—
—	—

使用条件

 - ・動作電圧を越える値を印加しないでください。 破損の原因になります。
- ・リード線は、強く引っ張らないでください。 破損の原因になります。
- ・水、油、鉄粉などが音響孔から内部に侵入しないようご注意ください。 故障の原因になります。
- ・交流電源にダイオードやサイリスタを使い半波整流電源で本ブザーを動作させる場合、次のように抵抗を接続してお使いください。



- ・サイリスタ使用の場合、アノード・カソード間に抵抗を入れてください。
- ※ 抵抗値:51kΩ以下