

**EA940DE-1~5**  
(高輝度LEDランプ)


BA9Sショート AC/DC兼用タイプ

	発光色	電圧	標準特性データ				内部回路	絶対最大定格	
			発光波長 (nm)	光度 (mcd)	消費電流 (mA)	測定条件 (VAc)		入力電圧 (VAc)	動作温度 (°C)
DE-1	赤	6V	640	180	15		2S	6	-20~60
DE-2	オレンジ		610	330	15				
DE-3	アンバー		590	165	15				
DE-4	グリーン		523	150	15				
DE-5	ブルー		468	40	15		1S		

【写真】



【外形図】

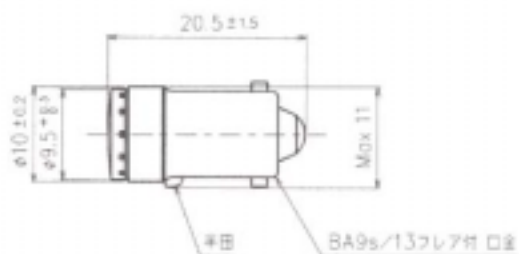

【内部回路】

