



製品仕様書	△ FH9SS タイプ	使用電圧 △ AC/DC12V		
LUNA ルナライト株式会社		承 認	確 認	担 当

【外形図】

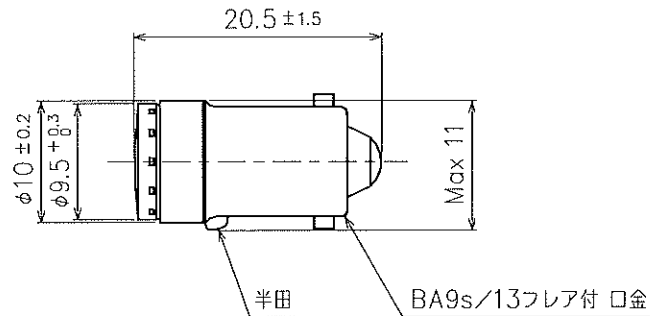

【回路図】

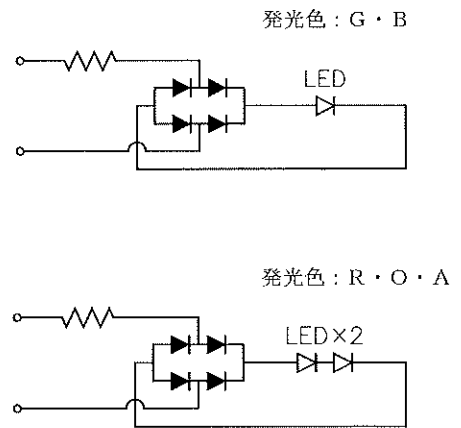

【絶対最大定格】

(Ta=25℃)

項 目	略号	定格値	単位	備 考
入力電圧	V _{AC}	12.6	V	AC (交流) 入力
許容損失	P _D	220	mW	
動作温度	T _{opr}	-20 ~ +60	℃	
保存温度	T _{stg}	-30 ~ +80	℃	

【電氣的・光学的特性】

(Ta=25℃)

品番	測定条件→	V AC=12V					備考
	項目→	光度 [mcd]	ピーク発光波長 [nm]	消費電流 [mA]			
	発光色	標準	標準	最小	標準	最大	
△ FH9SS12-R	R	180	640	—	15	—	
△ FH9SS12-O	O	330	610	—	15	—	
△ FH9SS12-A	A	165	590	—	15	—	
△ FH9SS12-G	G	150	523	—	15	—	
△ FH9SS12-B	B	40	468	—	15	—	

【変更来歴】

	発行日	変更内容	実施時期	備 考
	2000.06.28	新規発行		
△	2000.08.25	誤記訂正 (FH9SSA→FH9SS, AC→AC/DC)		