


製品仕様書	FH9SS タイプ				使用電圧 AC/DC24V		
LUNA ルナライト株式会社		承認		確認		担当	

【外形図】

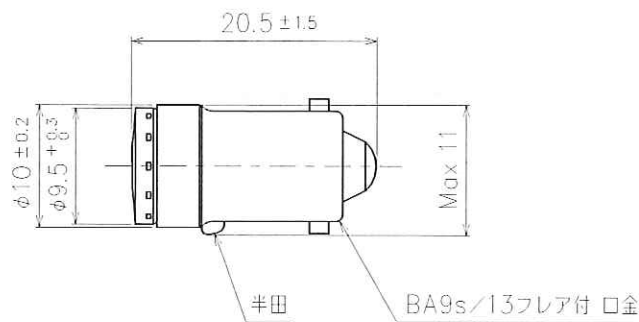

【回路図】



【絶対最大定格】 (Ta=25℃)

項目	略号	定格値	単位	備考
入力電圧	V _{AC}	25.2	V	AC (交流) 入力
動作温度	T _{opr}	-20 ~ +55	℃	
保存温度	T _{stg}	-30 ~ +80	℃	

【消費電力】 P = 335mW (Ta=25℃)

【電気的・光学的特性】 (Ta=25℃)

品 番	測定条件→	V AC=24V					備 考
	項 目→	光度 [mcd]	ピーク発光波長 [nm]	消費電流 [mA]			
	発光色	標準	標準	最小	標準	最大	
FH9SS24-UR7	R	300	639	—	12	—	
FH9SS24-U07	O	445	611	—	12	—	
FH9SS24-UA7	A	425	591	—	12	—	

【変更来歴】

作成日	変更内容	実施時期	備考
2010. 07. 20	新規		