

EA940DE-21~-25
(高輝度LEDランプ)


BA9Sショート AC/DC兼用タイプ

	発光色	電圧	標準特性データ				内部回路	絶対最大定格	
			発光波長 (nm)	光度 (mcd)	消費電流 (mA)	測定条件 (VAc)		入力電圧 (VAc)	動作温度 (°C)
DE-21	赤	24V	640	145	12	24	2S	25.2	-20~55
DE-22	オレンジ		610	270	12				
DE-23	アンバー		590	130	12				
DE-24	グリーン		523	130	12				
DE-25	ブルー		468	30	12		1S		

【写真】



【外形図】

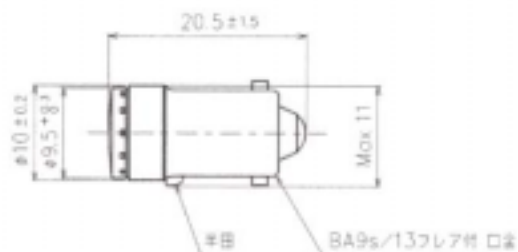

【内部回路】

