



製品仕様書	FH9SS タイプ	使用電圧 AC/DC6.3V
LUNA ルナライト株式会社	承認	確認
		担当

【外形図】

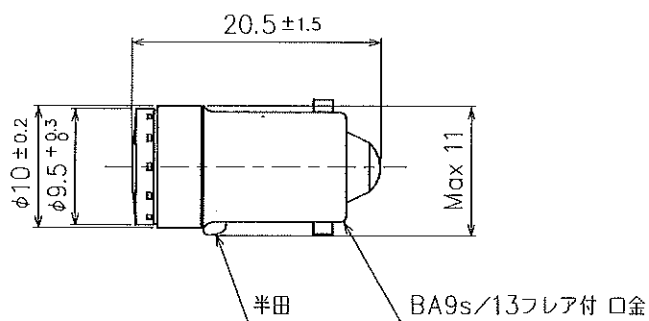

【回路図】

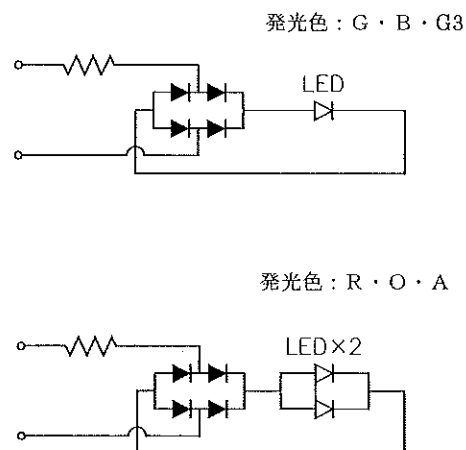

【絶対最大定格】

(Ta=25℃)

項目	略号	定格値	単位	備考
入力電圧	V _{AC}	6.6	V	AC (交流) 入力
許容損失	P _D	R, O, A:200/G, B, G3:130	mW	
動作温度	T _{opr}	-20 ~ +60	℃	
保存温度	T _{stg}	-30 ~ +80	℃	

【電氣的・光学的特性】

(Ta=25℃)

品 番	測定条件→	V _{AC} =6.3V					備 考
	項 目→	光度 〔mcd〕	ピーク発光波長 〔nm〕	消費電流 〔mA〕			
	発光色	標準	標準	最小	標準	最大	
FH9SS6.3-R	R	145	640	—	24	—	
FH9SS6.3-O	O	270	610	—	24	—	
FH9SS6.3-A	A	130	590	—	24	—	
FH9SS6.3-G	G	145	523	—	14	—	
FH9SS6.3-B	B	35	468	—	14	—	
FH9SS6.3-G	G	147	523	—	14	—	

【変更来歴】

発行日	変更内容	実施時期	備考
2001.03.02	新規発行		