

EA940DE-51~-55
(高輝度LEDランプ)


E10ロング AC/DC兼用タイプ

| | 発光色 | 電圧 | 標準特性データ | | | | 内部回路 | 絶対最大定格 | |
|-------|------|----|--------------|-------------|--------------|---------------|------|---------------|--------------|
| | | | 発光波長 (nm) | 光度 (mcd) | 消費電流 (mA) | 測定条件 (VAc) | | 入力電圧 (VAc) | 動作温度 (°C) |
| DE-51 | 赤 | 6V | 640 | 180 | 15 | | 2S | 6 | -20~60 |
| DE-52 | オレンジ | | 610 | 330 | 15 | | | | |
| DE-53 | アンバー | | 590 | 165 | 15 | | | | |
| DE-54 | グリーン | | 523 | 150 | 15 | | | | |
| DE-55 | ブルー | | 468 | 40 | 15 | | 1S | | |

【写真】



【外形図】

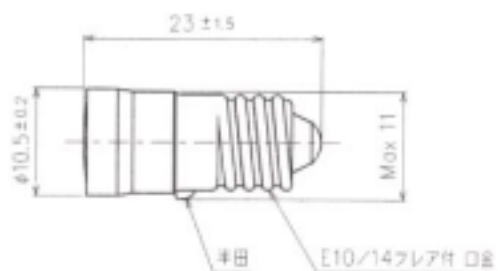

【内部回路】

