

**EA940DE-61~-65**  
(高輝度LEDランプ)


E10ロング AC/DC兼用タイプ

	発光色	電圧	標準特性データ				内部回路	絶対最大定格	
			発光波長 (nm)	光度 (mcd)	消費電流 (mA)	測定条件 (VAc)		入力電圧 (VAc)	動作温度 (°C)
DE-61	赤	12V	640	180	15	12	2S	12.6	-20~60
DE-62	オレンジ		610	330	15				
DE-63	アンバー		590	165	15				
DE-64	グリーン		523	150	15				
DE-65	ブルー		468	40	15		1S		

【写真】



【外形図】

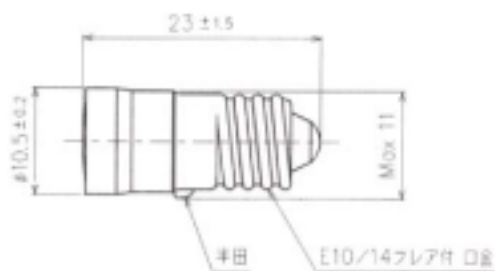

【内部回路】

