

EA940DE-81~-85
(高輝度LEDランプ)


E10ロング AC/DC兼用タイプ

	発光色	電圧	標準特性データ				絶対最大定格	
			発光波長 (nm)	光度 (mcd)	消費電流 (mA)	測定条件 (VAc)	入力電圧 (VAc)	動作温度 (°C)
DE-81	赤	100V	640	180	3.9	100	110	-20~50
DE-82	オレンジ		610	340	3.9			
DE-83	アンバー		590	140	3.9			
DE-84	グリーン		523	45	3.4			
DE-85	ブルー		468	15	3.4			

【写真】



【外形図】

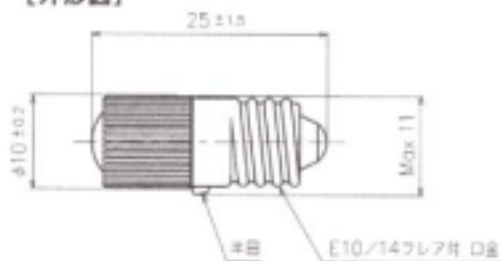

【内部回路】

