



製品仕様書	FH10L タイプ		使用電圧 AC/DC24V	
LUNA ルナライト株式会社	承認	技術 2010.7.20 潮来	確認	技術 2010.7.20 佐藤
			担当	技術 2010.7.20 松原

【外形図】

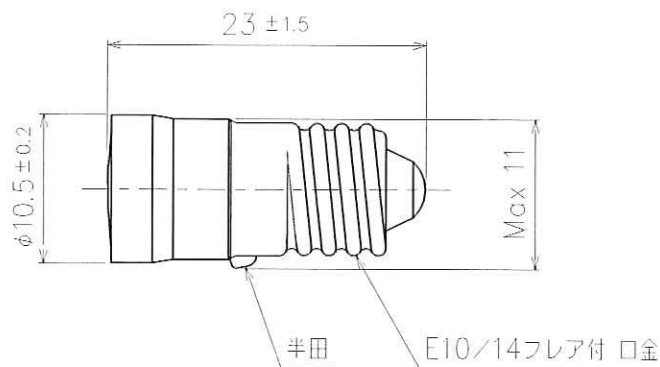

【回路図】

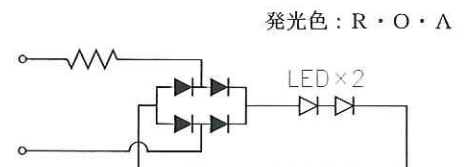

【絶対最大定格】

(Ta=25℃)

項目	略号	定格値	単位	備考
入力電圧	V _{AC}	25.2	V	AC (交流) 入力
動作温度	T _{opr}	-20 ~ +55	℃	
保存温度	T _{stg}	-30 ~ +80	℃	

【消費電力】 P = 335mW (Ta=25℃)

【電気的・光学的特性】

(Ta=25℃)

品番	測定条件→	V _{AC} =24V					備考
	項目→	光度 〔mcd〕	ピーク発光波長 〔nm〕	消費電流 〔mA〕			
	発光色	標準	標準	最小	標準	最大	
FH10L24-UR7	R	300	639	—	12	—	
FH10L24-U07	O	445	611	—	12	—	
FH10L24-UA7	A	425	591	—	12	—	

【変更履歴】

作成日	変更内容	実施時期	備考
2010.07.20	新規		