

	仕様	サイズ
EA940DF-11	1点穴	86X82X150mm
EA940DF-12	2点穴	86X82X150mm
EA940DF-13	3点穴	86X82X200mm


(コントロールボックス 防滴)

■共通仕様

保護構造	IP65
材質(ボックス)	アルミダイカスト製
標準塗装色	メラミン樹脂塗装/半艶
定格絶縁電圧	600V
絶縁抵抗	5MΩ以上
耐電圧	AC2500V. 1分間(充電部と非充電部)
標準使用状態	周囲温度 -25~50℃(氷結しない事) 相対湿度 45~80%
ボックスの種類	壁掛け型
配線引き込み口	エントランスボディ付 G3/4(呼び22)
取付け可能ユニット	φ30mmパネルカット EA940D-, DA-, DB-の コントロールユニット類

サイズ

	L	I	重量(kg)
DF-11	150	114	1.6
DF-12	150	114	1.6
DF-13	200	164	1.8

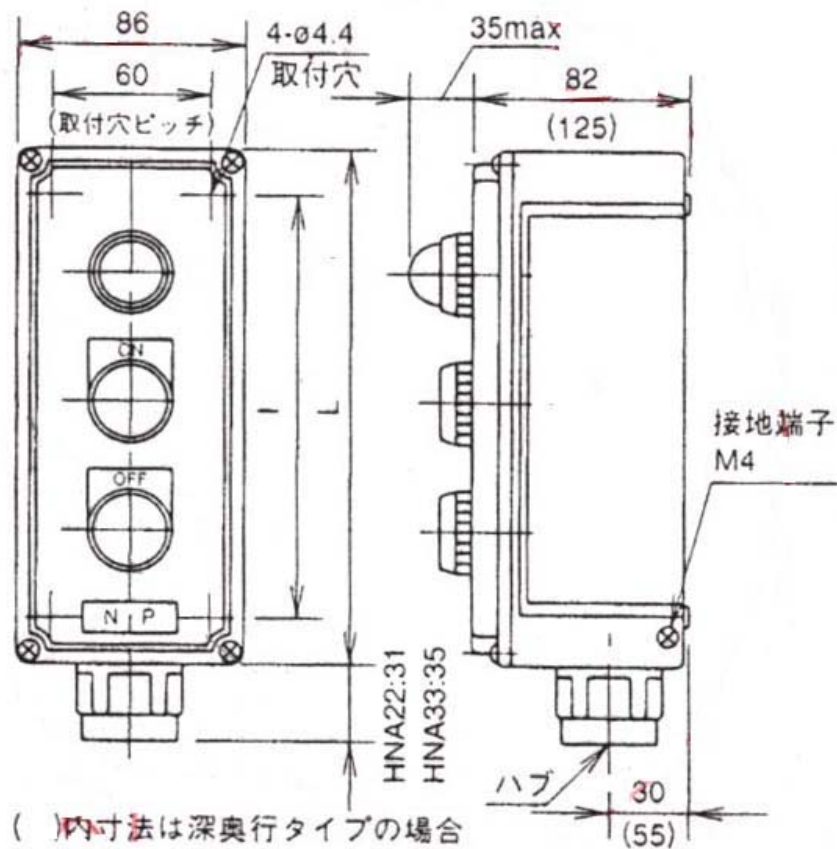

( )内寸法は深奥行タイプの場合  
\* 注意(スイッチ類は取付け例)