


EA940DF-4 ~ -6

[22mm]コントロールボックス

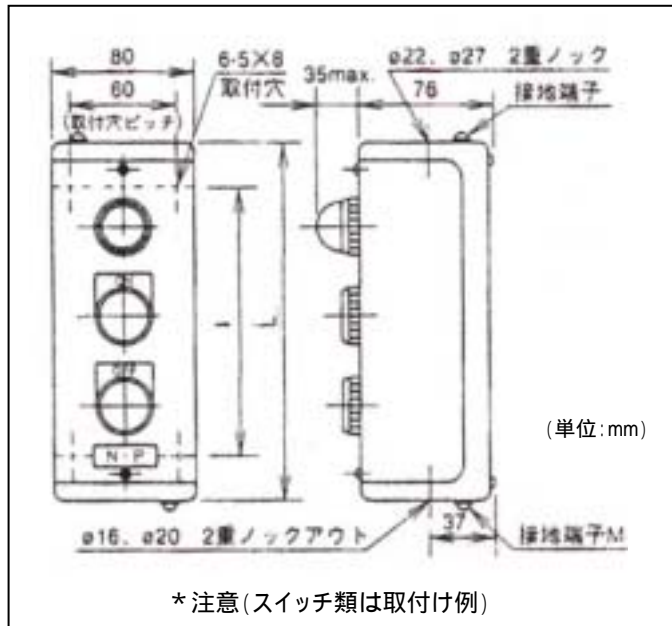

仕様

品番	取付穴仕様	サイズ (幅×奥行×高さ)	取付穴ピッチ I	重量 (約)
EA940DF-4	1点穴	80×76×100mm	50mm	0.4kg
EA940DF-5	2点穴	80×76×150mm	100mm	0.5kg
EA940DF-6	3点穴	80×76×200mm	150mm	0.6kg

高さ = 図面のL寸

共通仕様

保護構造	IP40
材質(ボックス)	鋼板
標準塗装色	メラミン樹脂塗装 / 半艶
定格絶縁電圧	600V
絶縁抵抗	5M 以上
耐電圧	AC2500V . 1分間(充電部と非充電部)
標準使用状態	周囲温度 -25 ~ 50 (氷結しない事) 相対湿度 45 ~ 80%(結露しない事)
ボックスの種類	壁掛け型
配線引き込み口	2重ノックアウト加工 ボックス上面 22・ 27 ボックス下面 16・ 20
取付け可能ユニット	22mmパネルカット
適応コントロールユニット	EA940D-91 ~ -112、 EA940DB-91 ~ -119