


EA940DG-21
(端子台)

準拠及び承認規格 JIS
定格絶縁電圧 600V
適合電線 1.25mm²
通電電流 16A
端子ネジ M3
適合圧着端子 1.25-3
圧着端子の最大取付個数 2
推奨締付トルク 0.6~1.0Nm

適合圧着端子

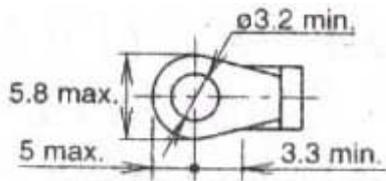

質量 約6.5g

