


**EA940DG-22**  
(端子台)

準拠及び承認規格 JIS  
定格絶縁電圧 600V  
適合電線  $2\text{mm}^2$   
通電電流 21A  
端子ネジ M3.5  
適合圧着端子 2-3.5  
圧着端子の最大取付個数 2  
推奨締付トルク 1.0~1.30Nm

適合圧着端子

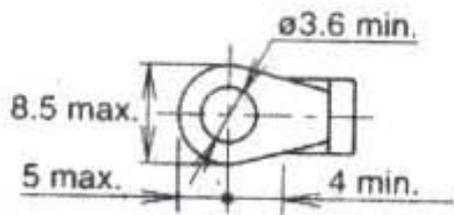

質量 約10g

