


**EA940DG-23**  
(端子台)

準拠及び承認規格 JIS  
定格絶縁電圧 600V  
適合電線 1. 25mm<sup>2</sup>(2mm<sup>2</sup>max)  
通電電流 16A  
端子ネジ M3  
適合圧着端子 1.25-3(2-3)  
圧着端子の最大取付個数 2  
推奨締付トルク 0.6~1.0Nm

適合圧着端子

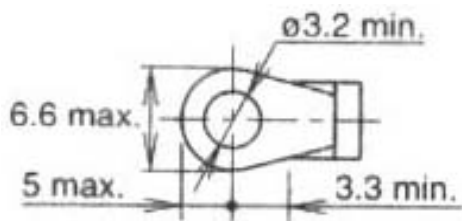

質量 約7g

