


EA940DG-24
(端子台)

準拠及び承認規格 JIS
定格絶縁電圧 600V
適合電線 5.5mm²
通電電流 40A
端子ネジ M4
適合圧着端子 1.25-4~5.5-4
圧着端子の最大取付個数 2
推奨締付トルク 1.4~2.00Nm

適合圧着端子

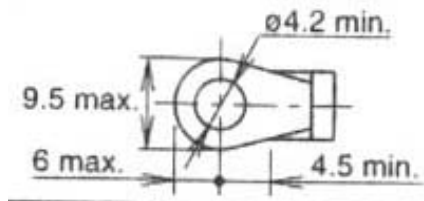

質量 約15g

