

EA940DH-521～DH-523 小型ロータリースwitch

※全て取扱中止になりました。



DH-521

DH-522


DH-523

- 重量…DH-521: 31.8g
- 重量…DH-522: 32.1g
- 重量…DH-523: 32.4g

高接触信頼性の小形ロータリスイッチ

高接触信頼性のクリップ方式

可動接片が接触端子をクリップしながら摺動する、セルフクリーニング機構により、安定した高い接触信頼性を備えています。

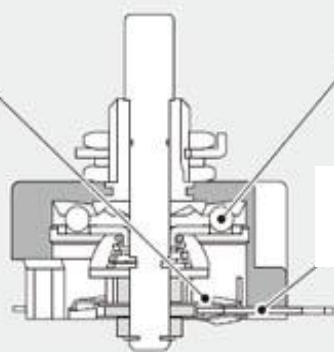

軽快な操作感

スチールボールを使用した切換え機構により、確実に軽快な操作感が得られます。

形 名	端子	回 路	電 流 容 量			共 通 仕 様
			抵 抗 負 荷			
			AC 125V	AC 250V	DC 30V	
DH-521	はんだ	1回路 2接点	6A	3A	5A	▶接 触 抵 抗: 10mΩ以下 (DC2~4V 100mAにて) ▶絶 縁 抵 抗: DC 500V 200MΩ以上 ▶耐 電 圧: AC 1.5kV 1分間以上 ▶機械的開閉耐久性: 15,000回以上 ▶電氣的開閉耐久性: 7,500回以上 ▶切 換 角 度: 45° ▶回 転 ト ル ク: 147~235mN・m ▶使用温度範囲: -10~+70°C ▶はんだ耐熱性: はんだごてをご使用の場合 温度350°C以下 3秒以内
DH-522	//	1回路 3接点	6A	3A	5A	
DH-523	//	1回路 4接点	6A	3A	5A	

HS-13形スイッチ回路特性図 (BOTTOM VIEW)

