

**cULus**  
E101405

横型連結式

適合ヒューズ管


Ø10.31×38.1mm

弊社製品:F-7165

RoHS指令に関するご案内

日本製

回転止めモールド(F-1000-S1)装着例

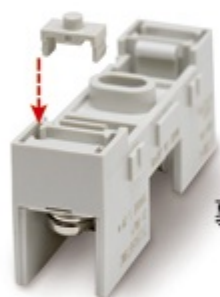

裏面に挿入

(写真はF-700-Aです)

EA940DL-17

仕様

定格	250V-20A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC2000V (1分間)
取得規格	UL規格・C-UL規格
主絶縁材(本体)	P.B.T. (UL94V-0)
本体色	W(白)
端子金具	ネジ締付端子(M4×8 セムスネジ)
端子ネジ締付けトルク	1.2N・m
取付ネジ締付けトルク	1.0N・m: M4ネジ、平ワッシャー使用時
適合レール(DINレール)	トップハット形 幅35mm
商品概要	連結して多極化することができます。

使用上の注意

①F-720-FCLを装着した場合はUL、C-UL規格認証品とはなりません。(F-720-FC1、F-720-FC2はUL、C-ULで使用を認められています) ②規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

EA940DL-23

EA940DL-28

EA940DL-33

