


# F-700-FCL

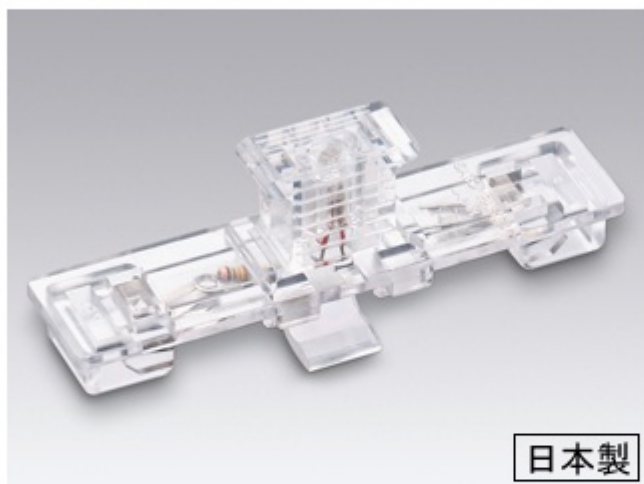

## 溶断表示機能付

### 適合ヒューズ管

Ø6.4×30mm

弊社製品:F-7143、F-7161

Ø6.35×30mm

弊社製品はありません

Ø6.35×31.8mm

弊社製品はありません

### RoHS指令に関するご案内

日本製

## ヒューズ管装着例



(写真はF-720-FCLです)  
(EA940DL-23)

## 仕様

絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上

耐電圧 AC2000V (1分間)

材質 ポリカーボネート (UL94V-2)

本体色 C (透明)

### ネオンランプ部分

使用電圧 AC100V~250V

保護抵抗(内蔵済) 150kΩ、1/4W

放電開始電圧 AC75V以下




放電電流 100V:約0.3mA、200V:約0.96mA、250V:約1.3mA

ネオンランプの寿命 100V:約60,000時間(連続)、200V:約30,000時間(連続)、250V:約20,000時間(連続)

商品概要 ①溶断表示付ヒューズキャリアです。②適合商品:<sup>(EA940DL-17)</sup>F-700-A、F-700-AL、F-700-B、F-700-BL

使用上の注意 <sup>(EA940DL-17)</sup>F-700-A、F-700-Bに装着した場合はUL、C-UL規格認証品とはなりません。(UL、C-UL規格認証品としてご使用の場合は、F-700-AL、F-700-BLをご使用下さい)

寸法図

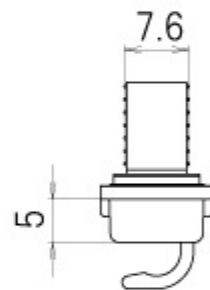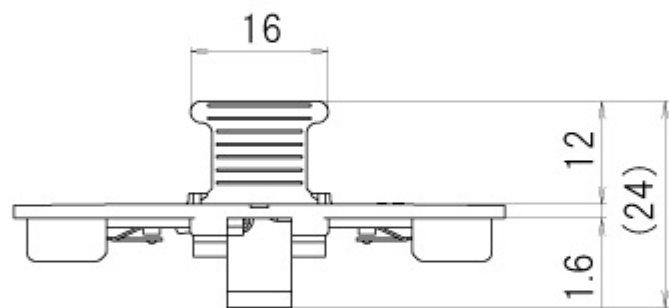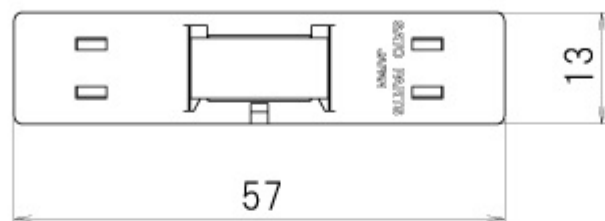

単位:mm