


EA940DM-62~-70 スクリューレス端子台


Ver.1.1

品番	極数
EA940DM-62	2極
EA940DM-63	3極
EA940DM-64	4極
EA940DM-65	5極
EA940DM-66	6極
EA940DM-68	8極
EA940DM-70	10極

- 中継型
- 定格…DC300V-10A
- 適合電線…単線：φ1.2mm、撚線：1.25mm²
素線径：φ0.18以上
- 耐電圧…AC2000V (1分間)
- 絶縁抵抗…DC500V、100MΩ以上
- 主絶縁材…本体：ナイロン66 (UL94V-0)、
ボタン：P.P.E. (UL94V-0)
- 推奨適合工具…マイナスドライバー
(軸径φ3、刃先幅2.6)

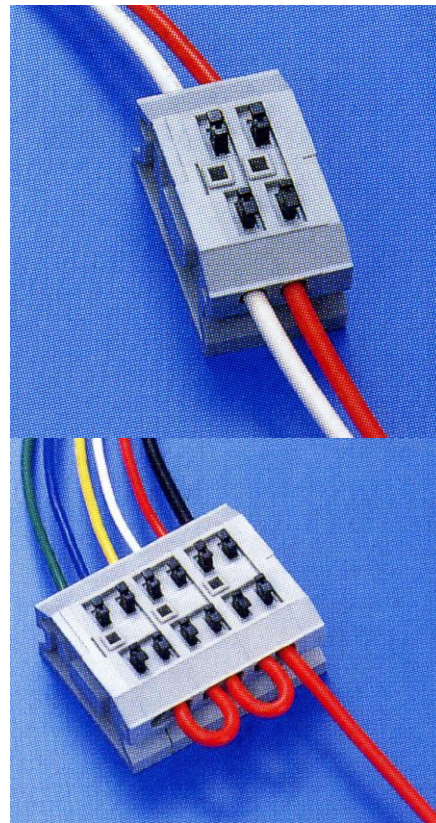

極数 [P]	A	B	C
1	9.5	22.5	17.5
2	14.5	27.5	22.5
3	19.5	32.5	27.5
4	24.5	37.5	32.5
5	29.5	42.5	37.5
6	34.5	47.5	42.5
7	39.5	52.5	47.5
8	44.5	57.5	52.5
9	49.5	62.5	57.5
10	54.5	67.5	62.5

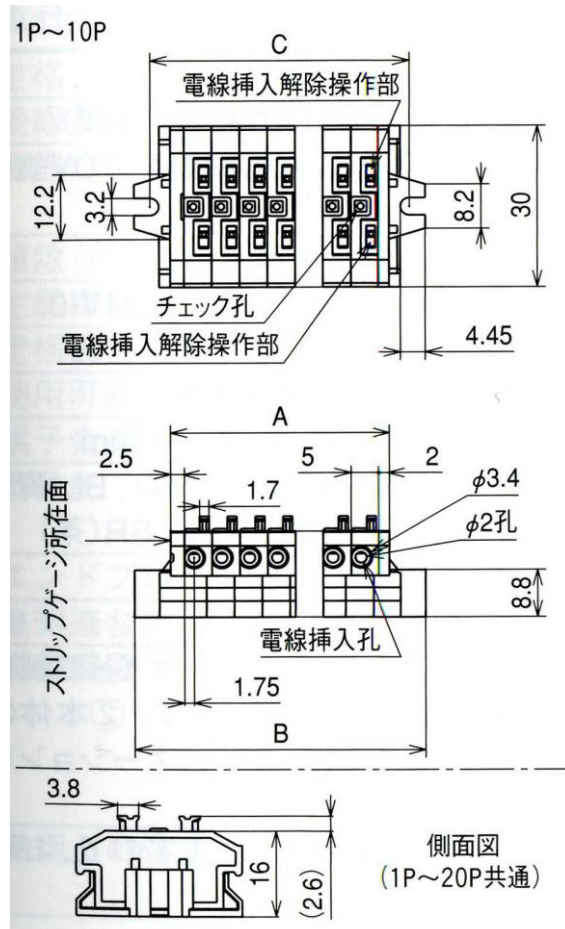

22.Jun.