




RoHS指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

キャップ色

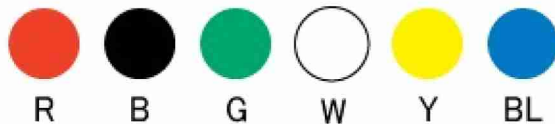

仕様


定格	30V-3A
耐電圧	AC500V (1分間)
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ 以上
開口寸法	6mm MAX.
本体材質	黄銅
主絶縁材	P.V.C.
キャップ色	R(赤)、B(黒)、G(緑)、W(白)、Y(黄)、BL(青)

注意事項

[PDF](#) ソケット、クリップ、プラグ、ブッシング、ラグ板注意事項

[PDF](#) 一般注意事項

寸法図

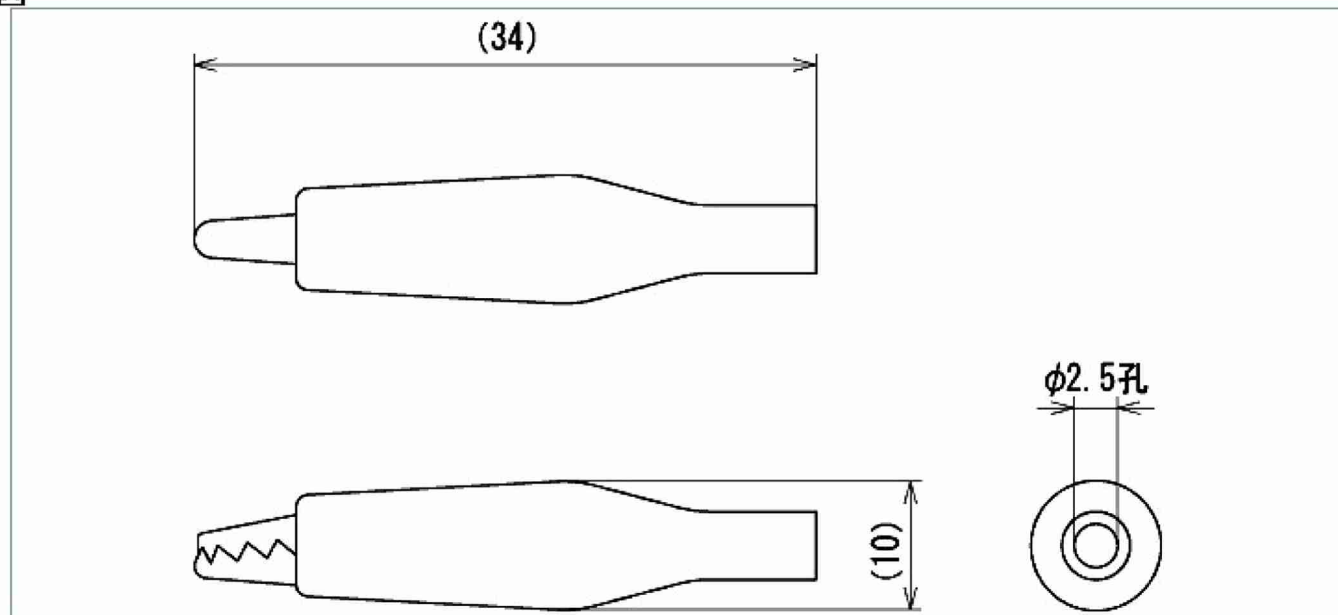

単位:mm