


パネルマウントソケットSLB4-F/A

真ちゅう板製、絶縁タイプ、Φ 4 mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ 4 mmのMULTILAMプラグに対応。プラスチック、金属等のパネルに

開けられた穴にネジ止めします。

げることができます

接続： ファストン端子接続用フラットタブ、4.8 mm × 0.8 mm：1回に限り、90°に曲

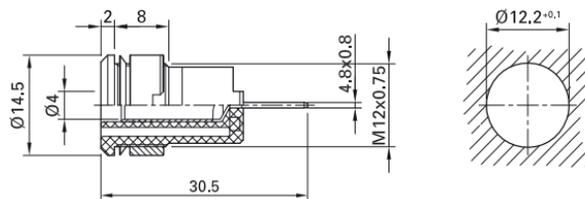

オーダーNo.	型式	定格電圧/電流		*標準色										
23.3070-*	SLB4-F/A	1000 V, CAT III/24 A 600 V, CAT IV/24 A	Ni c RU us	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										

構成部材

23.3030-*	BI-SLB4-F/A	
23.5120	MUR/M12x0,75	丸ナット
23.5108	SSP4	ワッシャー