

TJ-2-P



RoHS指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

本体色



仕様




定格	30V-5A (TJ2-Jと組み合わせ時)
耐電圧	AC1000V (1分間)
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
主絶縁材	ナイロン6
本体色	B(黒)、R(赤)、BL(青)、Y(黄)、G(緑)、W(白)
適合商品	TJ2-J、TJ1、TJ10-A、TJ10-C、T-40 (EA940DP-61 ~ 66、-68、-69)
商品概要	①TJ2のプラグ側だけの商品です。

注意事項

[PDF](#) ターミナル・チップジャック注意事項

[PDF](#) 一般注意事項

寸法図

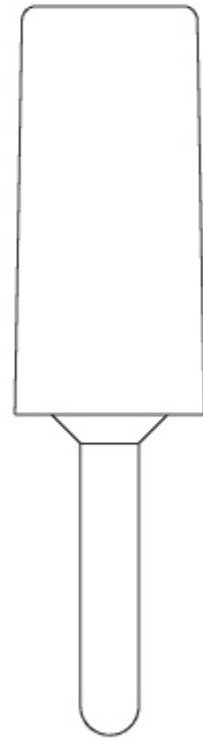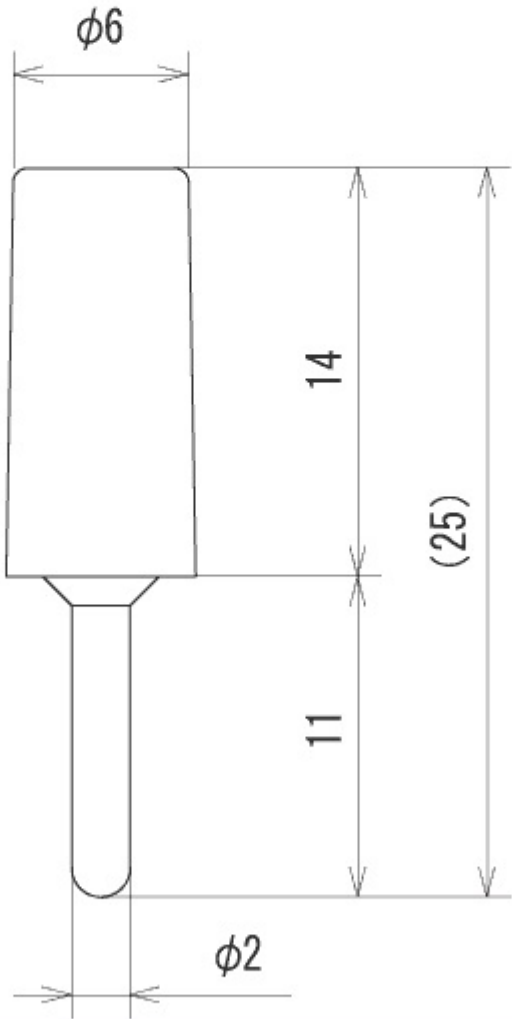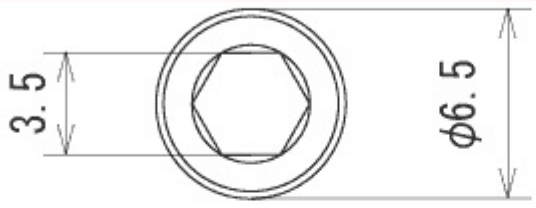

(25)