

TJ-10-A



RoHS指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

本体色



R

B

仕様


定格	30V-5A
耐電圧	AC1000V (1分間)
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
パネル取付方式	ナット締め付け
ナット締め付けトルク	0.3N・m以下
ナット二面幅	8.0mm
主絶縁材	ナイロン6
本体色	R (赤)、B (黒)
適合商品	TJ-2000、TJ-2-P (EA940DP-51 ~ 56)

注意事項

[PDF ターミナル・チップジャック注意事項](#)

[PDF 一般注意事項](#)

寸法図

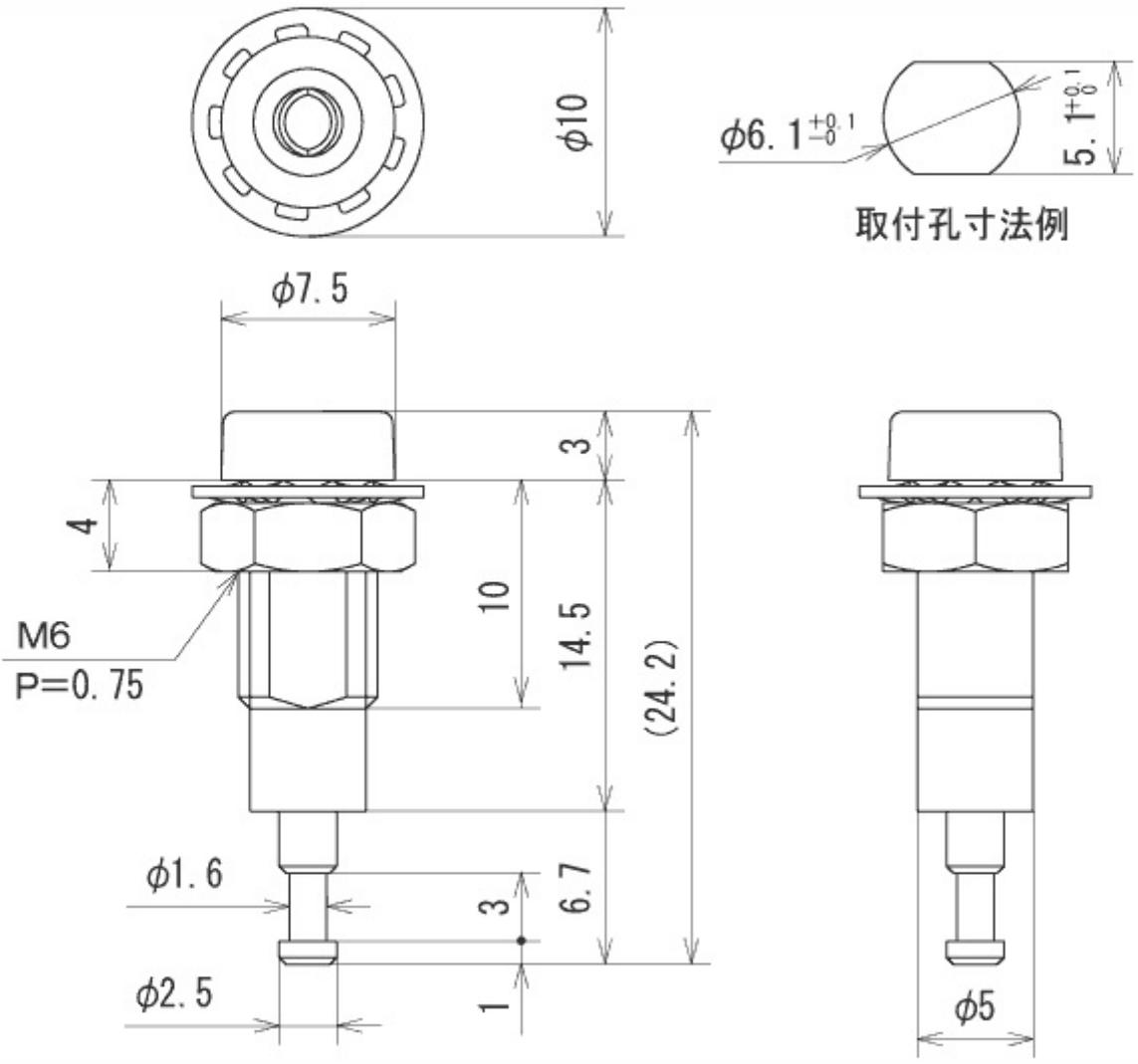

単位:mm