

P形シリーズ／P series

薄形で長寿命360度ソフトタッチの多機能形、手・足・ひざ等もOK! ニュー操作スイッチです!

This series is thin multi-functional long operating life type switch can be operated from 360 angle by hand, leg, knee, and etc.



色 Color B:黒 (Black) R:赤 (Red) W:白 (White)

特長／Features

- 操作は360度、どの位置でも動作します。
- 手、ひじ、足、ひざ等の操作にピッタリ。
- 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
- 低価格で経済的です。
- 3色、標準色です。(形式末尾に記号で色を表示ください。)

- 360 angle operation at every position is possible.
- Multi-functional type and perfect to operate by hand, elbow, knee, etc.
- This series is made of ABS resin having impact resistance and insulation resistance.
- It's low cost and economical type.
- Black, Red, White are standard colors.


主な用途／Use

医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用マシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他

Medical equipment, Measuring equipment, Industrial electronic equipment, Industrial sewing machine, Sound device, Educational equipment, communication device, Photo device, Public welfare device, each automation device, etc.

薄い多機能形／Thin multi-functional type


●OFL-□-P色形

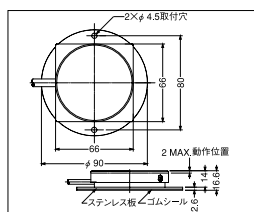

保護カバー付 (オプション)



／With protection cover (option)

- OFL-□-PC形
- OFL-□-PCS形

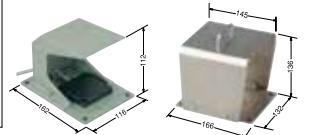

低価格形／Low cost type

●OFL-□-P2色形

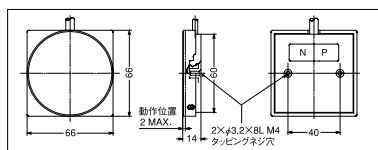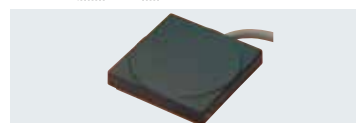


◆取付穴は(裏面孔径φ3.4×深さ8袋式)2ヶ所です。M4タッピングネジB1をご使用の上、ネジシロ6～8mm以内で締付トルク78.4N (8.0kgf・cm)で行ってください。

◆Mounting holes (pore size φ3.4 X depth 8 mm) is 2 places on backside. Please use M4 tapping-screw B1 to screw by torque range as 78.4N.



コード下出し形／Under-cord type

●OFL-□-P3色形

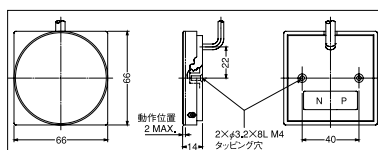

マグネットベース付／With magnet base

●OFL-□-PM色形

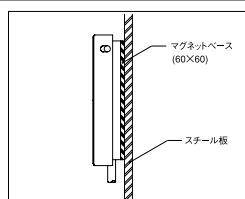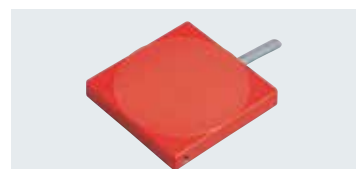

特長／Features

- 操作位置は自由にセット!平面スチール上ならカチッとセットOK。(取付工事不要)
- As long as flat surface of steel, mounting is easy and convenient. (Mounting construction work is not needed.)





◆強力マグネットにて周辺機器にご注意ください。

◆Please pay attention to peripheral device because of its strong magnetic force.


2連式／Twin type

●OFL-T□-P形 EA940FE-2

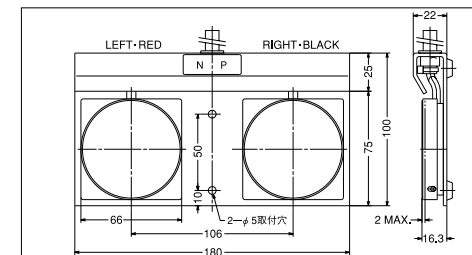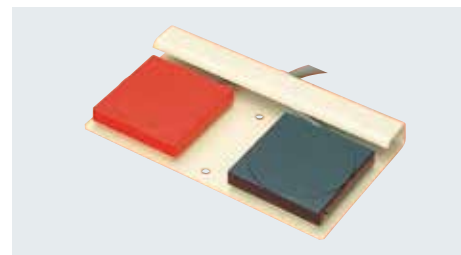

2連式保護カバー付／With protection cover

●OFL-T□-PC形

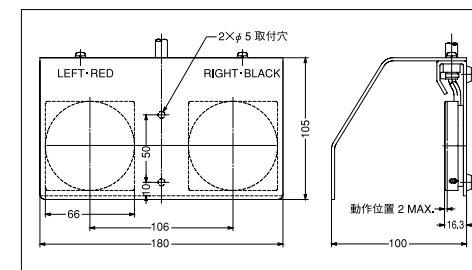

■P形シリーズ／P series

形式 Type	保護カバー C CS	動作特性 モーメンタリ	定格 Rating	内蔵スイッチ Switch	接点構成 Contact	付属コード VCTFK cord	動作力 N	重量 g	保護構造 IP class
OFL- S -P 色	—	—	3A-250VAC	MICRO スイッチ S形	1a	0.75mm ² 2芯1.5m	g (0.9kgf)	190	IP30
OFL- S -P2 色	○	○						120	
OFL- S -P3 色	—	—						180	
OFL- S -PM 色	—	—						750	
OFL- TS -P	○	—	0.1A-30VDC 最小負荷 1mA-5VDC	S形 (金クラッド接点)	1a	0.75mm ² 2芯1.5m	g (0.9kgf)	190	
OFL- SG -P 色	—	—						120	
OFL- SG -P2 色	○	○						180	
OFL- SG -P3 色	—	—						750	
OFL- SG -PM 色	—	—						120	
OFL-TSG-P	○	—						180	

※○印はカバー取付可能形式を示す。カバー付の場合、各形式に重量を加算ください。

■シール構造スイッチ内蔵タイプ／Seal structure built-in switch type

IP Classは相当品

OFL-SG5-P 色	—	—	0.1A-30VDC 最小負荷 5mA-6VDC	(IP50) S形 (金クラッド接点)	1a	0.75mm ² 2芯1.5m	g (0.9kgf)	190	IP50 (内蔵スイッチ)
OFL-SG5-P2 色	○	○						120	
OFL-SG5-P3 色	—	—						180	
OFL-SG5-PM 色	—	—						750	

※保護カバー (OFL-C) 重量:610g、ステンレス製カバー (OFL-CS) 「CS」表示、重量:約1,310gです。