


トラケーブルプロテクター


※全て廃盤になりました。

EA940HN-1,-2

- ①臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応(太いコードもOK)
- ②特殊軟質材を使用しているので、耐候性・耐寒性・熱変形性・耐油性・耐オゾン性にすぐれ、屋内外(寒冷地)で使用できます。
- ③底面のスリットを広げて電線を簡単に挿入することができます。
- ④つまずきにくい緩やかな山型成型
- ⑤幅広のため、テープで固定しなくても安定しています。
- ⑥任意の長さに切ってお使いください。

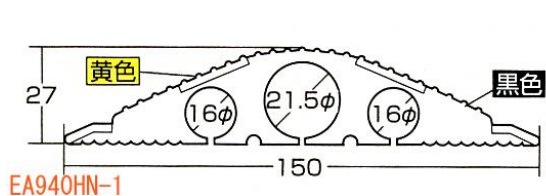

EA940HN-1

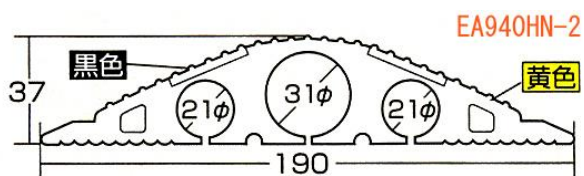

EA940HN-2

※全て廃盤になりました。

品番	サイズ	材質	耐荷重
EA940HN-1	150mm(幅)X27mmX5m	軟質エンビ系	1tまで
EA940HN-2	190mm(幅)X37mmX5m	エラストマー	

使用例

