


プラコンインホッキンブレーカ


抜止めコンセント付漏電しゃ断器／アース付【 blisterパック入】

屋内型

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。

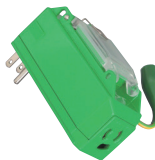

- 電気を使い過ぎると(15Aをこえて)通電をしゃ断します。(EKタイプ)
- 短絡(ショート)時にも作動します。(EKタイプ)

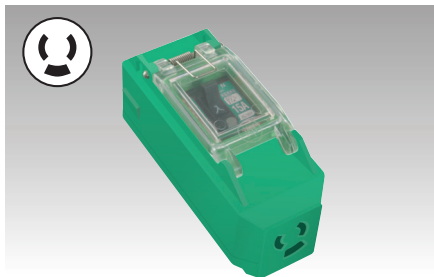


漏電保護専用

PIPB-EB-N EA940ME-11A
アース付抜止めコンセント

- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 —
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 220g

JANコード/4937305-04263-2
梱包数/内5・外20
元払発送単位/5

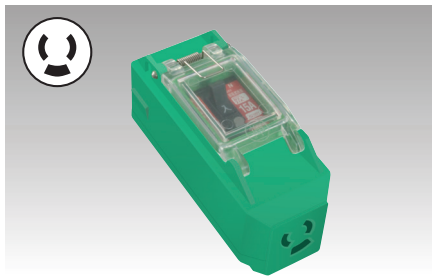

過負荷・漏電保護兼用

PIPB-EK-N EA940ME-11B
アース付抜止めコンセント

- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 15A
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 220g

JANコード/4937305-04264-9
梱包数/内5・外20
元払発送単位/5



超高感度ブレーカ

過負荷・漏電保護兼用

PIPBH-EK-N EA940ME-11C
アース付抜止めコンセント

- 定格感度電流 6mA
- 過負荷 15A
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 220g

JANコード/4937305-04265-6
梱包数/内5・外20
元払発送単位/5