

EA940ME-14

超高感度ブレーカタイプを除くEKタイプ(過負荷漏電保護兼用)の過負荷保護 **10Aタイプ**も製作可能です。 型式は下記参照。

漏電保護専用	過負荷・漏電保護兼用	漏電保護専用	過負荷・漏電保護兼用	漏電保護専用	過負荷・漏電保護兼用	過負荷・漏電保護兼用	過負荷保護専用	
プラグインポッキンブレーカ					プラコンインポッキンブレーカ			セーフティタップ
PIP-B-EB10E	PIP-B-EK10E	PIP-B-EB-T	PIP-B-EK-T	PIP-BH-EK-T	PIP-B-EB-N	PIP-B-EK-N	PIP-BH-EK-N	ST2-0.5S-15A
屋内型	屋内型	屋内型	屋内型	屋内型	屋内型	屋内型	屋内型	屋内型
○	○	○	○	○	○	○	○	—
15mA	15mA	15mA	15mA	6mA	15mA	15mA	6mA	—
—	15A	—	15A	15A	—	15A	15A	15A
—	○	—	○	○	—	○	○	—
ポッキン(内蔵)	ポッキン(内蔵)	ポッキン(内蔵)	ポッキン(内蔵)	ポッキン(内蔵)	ポッキン(内蔵)	ポッキン(内蔵)	ポッキン(内蔵)	2P平型プラグ
トリプル 2PE付×3	トリプル 2PE付×3	トリプル 2PE付×3	トリプル 2PE付×3	トリプル 2PE付×3	抜止め 2PE付×1	抜止め 2PE付×1	抜止め 2PE付×1	ストレート トリプル 2P×3
10m	10m	0.45m	0.45m	0.45m	—	—	—	0.5m
15,000 円	16,000 円	12,000 円	13,000 円	18,000 円	9,600 円	10,900 円	15,500 円	8,300 円
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	◎	○	○	◎	○
○	○	○	○	◎	○	○	◎	○
○	◎	○	◎	○	○	◎	○	○
○	◎	○	◎	○	△	◎	○	△


ポッキンブレーカ機能説明

ブレーカスイッチ

本製品の機能がOFFになった場合、動作原因を排除し、スイッチを(入)にすれば通電状態になります。

テストボタン

動作確認をこのボタンでおこないます。また、本製品をOFFにする時にも使用できます。

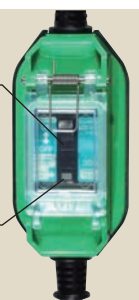

ブレーカのない
こんなところに便利です。

接続する場所

- 100V各種電動工具
- 庭園灯
- 水中ポンプ
- ショーケース
- エアコン
- 洗濯機
- 洗面台 など

ご注意
テスト(切)ボタンを押して定期的に機能確認の試験をしてください。ボタンを押して通電ランプが消えれば正常です。

過負荷保護10Aタイプ(受注生産)



型 式	標準価格(税別)
●PBW-EK10-T-10A	17,000円
●PBWL-EK10-T-10A	17,000円
●PBW-EK-T-10A	13,500円
●PBWL-EK-T-10A	13,500円
●PIP-B-EK10E-10A	16,500円
●PIP-B-EK-T-10A	13,500円
●PIP-B-EK-N-10A	11,400円

プラグインポッキンブレブレーカ

トリプルコンセント付漏電しゃ断器／アース付

屋内型

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。

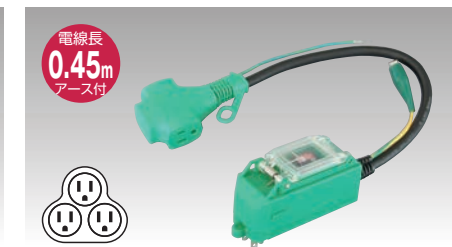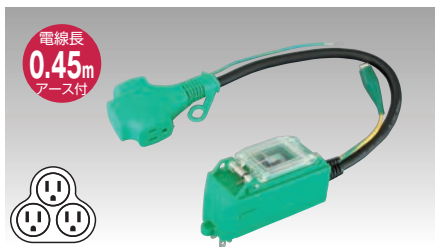

超高度感度ブレーカ

漏電保護専用

PIPB-EB-T

アース付

- 電線種 SVCT2.0mm²×3芯
- 電線長 450mm(極太ソフト電線)
- 定格 100V 15A
- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 -
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 420g

JANコード/4937305-04189-5

梱包数/5

元払発送単位/5

標準価格(税別) **12,000円**

過負荷・漏電保護兼用

PIPB-EK-T

アース付

- 電線種 SVCT2.0mm²×3芯
- 電線長 450mm(極太ソフト電線)
- 定格 100V 15A
- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 15A
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 420g

JANコード/4937305-04190-1

梱包数/5

元払発送単位/5

標準価格(税別) **13,000円**

過負荷・漏電保護兼用

PIPBH-EK-T

アース付

- 電線種 SVCT2.0mm²×3芯
- 電線長 450mm(極太ソフト電線)
- 定格 100V 15A
- 定格感度電流 6mA
- 過負荷 15A
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 420g

JANコード/4937305-04191-8

梱包数/5

元払発送単位/5

標準価格(税別) **18,000円**

EA940ME-14



漏電保護専用

PIPB-EB10E

アース付

- 電線種 SVCT2.0mm²×3芯
- 電線長 10m(極太ソフト電線)
- 定格 100V 15A
- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 -
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 2.08kg

JANコード/4937305-04346-2

梱包数/3

元払発送単位/3

標準価格(税別) **15,000円**

過負荷・漏電保護兼用

PIPB-EK10E

アース付

- 電線種 SVCT2.0mm²×3芯
- 電線長 10m(極太ソフト電線)
- 定格 100V 15A
- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 15A
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 2.08kg

JANコード/4937305-04347-9

梱包数/3

元払発送単位/3

標準価格(税別) **16,000円**