

ポッキンブレーカ/セーフティタップシリーズ比較


◎最適 ○好適 △適当

保護機能	漏電保護専用	過負荷・漏電保護兼用	漏電保護専用	過負荷・漏電保護兼用	漏電保護専用	過負荷・漏電保護兼用	漏電保護専用	過負荷・漏電保護兼用
商品写真								
商品名	防雨ポッキン延長ブレーカ							
型 式	EA940MH-16	EA940MH-18	EA940MH-17	EA940MH-19	PBW-EB-T	PBW-EK-T	PBWL-EB-T	PBWL-EK-T
屋内・屋外	屋外型	屋外型	屋外型	屋外型	屋外型	屋外型	屋外型	屋外型
アース付	○	○	○	○	○	○	○	○
漏電保護	15mA	15mA	15mA	15mA	15mA	15mA	15mA	15mA
過負荷保護	—	15A	—	15A	—	15A	—	15A
ショート(短絡)	—	○	—	○	—	○	—	○
プラグ	ポッキンプラグ	ポッキンプラグ	Lヘナポッキン	Lヘナポッキン	ポッキンプラグ	ポッキンプラグ	Lヘナポッキン	Lヘナポッキン
コンセント	⚠️ 防雨トリプル 2PE付×3	⚠️ 防雨トリプル 2PE付×3	⚠️ 防雨トリプル 2PE付×3	⚠️ 防雨トリプル 2PE付×3	⚠️ 防雨トリプル 2PE付×3	⚠️ 防雨トリプル 2PE付×3	⚠️ 防雨トリプル 2PE付×3	⚠️ 防雨トリプル 2PE付×3
電線長	10m	10m	10m	10m	1m	1m	1m	1m
標準価格(税別)	15,500円	16,500円	15,500円	16,500円	12,000円	13,000円	12,000円	13,000円
使用場所	一般家庭	△	△	△	△	△	△	△
	事務所	△	△	△	△	△	△	△
	出張工事 一般家庭	○	◎	○	◎	○	◎	◎
	出張工事 事務所	○	◎	○	◎	○	◎	◎
	工事現場	○	◎	○	◎	○	◎	◎
	大手工場	○	◎	○	◎	○	◎	◎


ポッキンブレーカの特長 業界初、アース付プラグ・コンセント使用

コンセントに差込むだけで危険な漏電事故を未然に防止!

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります。

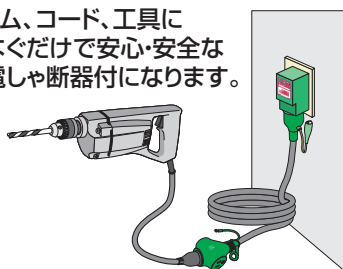


アースピンが自然に倒れ①・①どちらのコンセントでも使用OK!

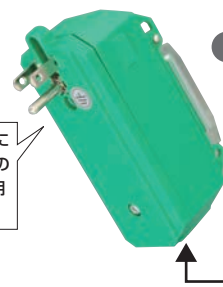

抜止めコンセント

通常の⚠️⚠️プラグを使用し、少し右方向に回すことにより抜止効果が得られます。

 ■125V・2芯E付コンセント(15A)



コンセントに差込み右に回すとロックします。

●トランシーバーが近接すると誤動作することがあります。1m以上離してください。

防雨ポッキン延長ブレーカ

防雨型漏電しゃ断器付延長コード／アース付 屋外型 防雨キャップ付

雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付。



- 電気を使い過ぎると (15Aをこえて)通電をしゃ断します。(EKタイプ)
- 短絡(ショート)時にも作動します。(EKタイプ)

漏電保護専用

防雨アース付トリプルコンセント

- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 -
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内

過負荷・漏電保護兼用

防雨アース付トリプルコンセント

- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 15A
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内

ポッキンプラグ

どちらのコンセントでも使用OK!

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントにも簡単に使えます。
- コンセントから抜くと、アースピンが起き上がります。



電線長 1m アース付

電線長 1m アース付

PBW-EB-T

- JANコード 4937305-03687-7
- 電線種 SVCT2.0mm×3芯 プラグ側0.7m コンセント側0.3m
- 電線長 1m(極太ソフト電線)
- 質量 0.6kg
- 梱包数/5 元払発送単位/5
- 標準価格(税別) **12,000円**

PBW-EK-T

- JANコード 4937305-03688-4
- 電線種 SVCT2.0mm×3芯 プラグ側0.7m コンセント側0.3m
- 電線長 1m(極太ソフト電線)
- 質量 0.6kg
- 梱包数/5 元払発送単位/5
- 標準価格(税別) **13,000円**

電線長 10m アース付

電線長 10m アース付

EA940MH-16

- JANコード 4937305-05061-3
- 電線種 SVCT2.0mm×3芯 プラグ側9.7m コンセント側0.3m
- 電線長 10m(極太ソフト電線)
- 質量 2.3kg
- 梱包数/3 元払発送単位/3
- 標準価格(税別) **15,500円**

EA940MH-18

- JANコード 4937305-05062-0
- 電線種 SVCT2.0mm×3芯 プラグ側9.7m コンセント側0.3m
- 電線長 10m(極太ソフト電線)
- 質量 2.3kg
- 梱包数/3 元払発送単位/3
- 標準価格(税別) **16,500円**

Lヘナポッキンプラグ

抜け落ちにくい!! 2つのコンセントをムダなく使える!!

上のコンセントを使用していても、下のコンセントを使用できます。

●● どちらのコンセントでも使用OK!



電線長 1m アース付

電線長 1m アース付

PBWL-EB-T

- JANコード 4937305-03689-1
- 電線種 SVCT2.0mm×3芯 プラグ側0.7m コンセント側0.3m
- 電線長 1m(極太ソフト電線)
- 質量 0.6kg
- 梱包数/5 元払発送単位/5
- 標準価格(税別) **12,000円**

PBWL-EK-T

- JANコード 4937305-03690-7
- 電線種 SVCT2.0mm×3芯 プラグ側0.7m コンセント側0.3m
- 電線長 1m(極太ソフト電線)
- 質量 0.6kg
- 梱包数/5 元払発送単位/5
- 標準価格(税別) **13,000円**

電線長 10m アース付

電線長 10m アース付

PBWL-EB10-T

- JANコード 4937305-05063-7
- 電線種 SVCT2.0mm×3芯 プラグ側9.7m コンセント側0.3m
- 電線長 10m(極太ソフト電線)
- 質量 2.3kg
- 梱包数/3 元払発送単位/3
- 標準価格(税別) **15,500円**

PBWL-EK10-T

- JANコード 4937305-05064-4
- 電線種 SVCT2.0mm×3芯 プラグ側9.7m コンセント側0.3m
- 電線長 10m(極太ソフト電線)
- 質量 2.3kg
- 梱包数/3 元払発送単位/3
- 標準価格(税別) **16,500円**

プラグの形状