
 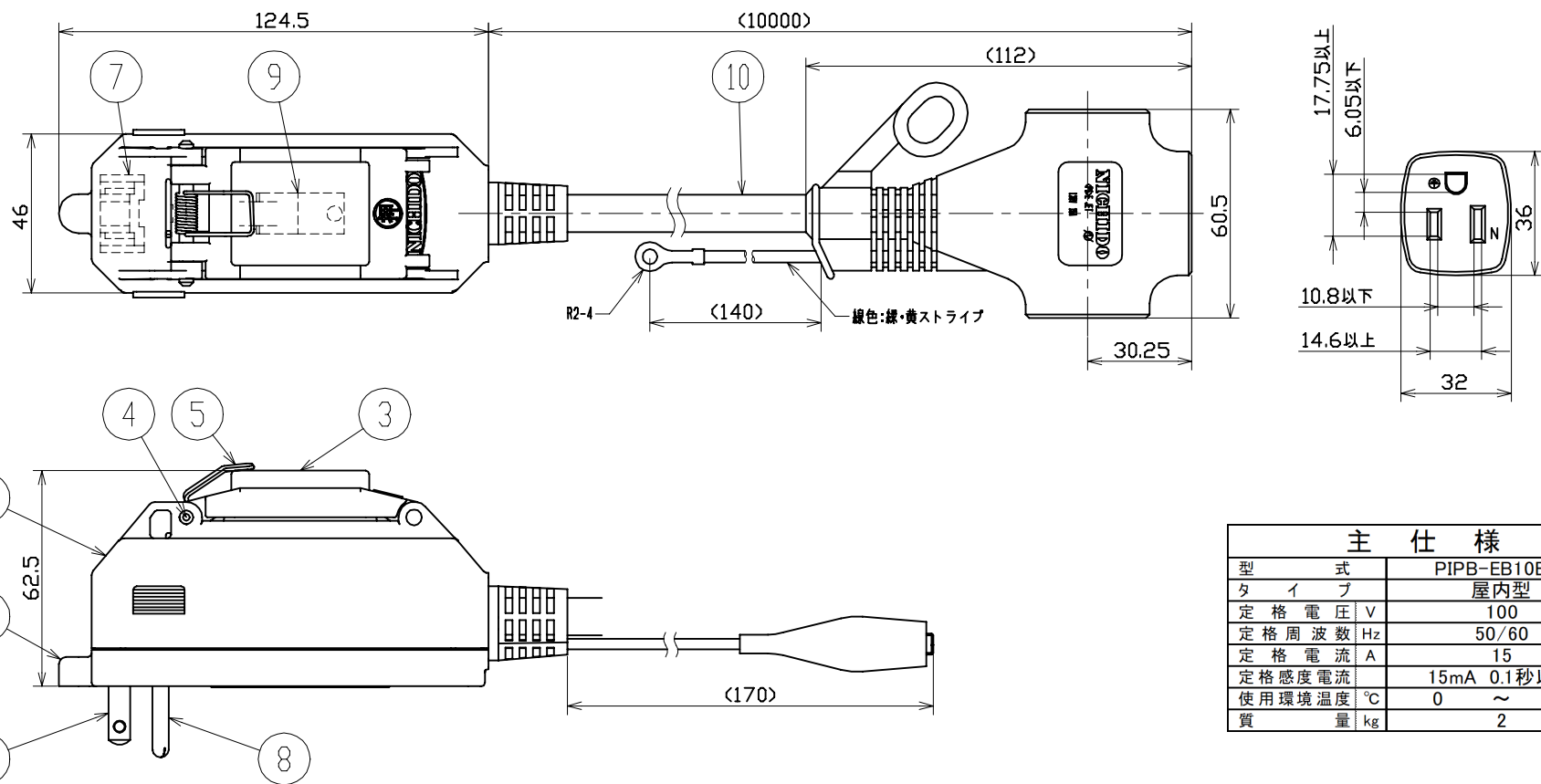




主 仕 様	
型 式	PIPB-EB10E-S
タ イ プ	屋内型
定 格 電 圧 V	100
定 格 周 波 数 Hz	50/60
定 格 電 流 A	15
定 格 感 度 電 流	15mA 0.1秒以内
使用環境温度 °C	0 ~ 35
質 量 kg	2

10	電線(トリプルコンセント付)	PVC	SVCT2x3x10M コンセント部: 緑(半透明)	1	58660
9	漏電遮断器	PA6	NBR-30B 30A/15mA	1	58580
8	アースピンBセット	C2680	Niメッキ	1	51483
7	中子	RPP	耐トラッキング	1	56076
6	電源刃	C2680	Niメッキ	2	51484
5	防雨キャップばね	SUS	(NW-09)	1	54050
4	平行ピン	SUS	φ4x40	1	51684
3	黒透明カバー	ABS	-	1	58527
2	PIPB-T用ケース(下)	ABS	【黒色】	1	58673
1	PIPB-T用ケース(上)	ABS	【黒色】	1	58633
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE プラグインボックシンブレーカー10W		コード/ CODE 8356	
型式/MODEL PIPB-EB10E-S		承認/APPROVED -	設計製図/DESIGNED I
材質/MATERIAL 別記	処理/TREATMENT -	備考/REMARKS 別記	改訂/REVISION -
第三角法/THIRD ANGLE 	尺 度 /SCALE 1:2	作成日/CREATED DATE 2025.02.18	
 日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE PIPB-EB10E-S	