


交流操作形電磁開閉器・電磁接触器

●MSO-T10(BC)

非可逆式

EA940MV-1A ~ 6A
EA940MV-11A ~ 16A


EA940MV-51A ~ 56A
EA940MV-61A ~ 66A

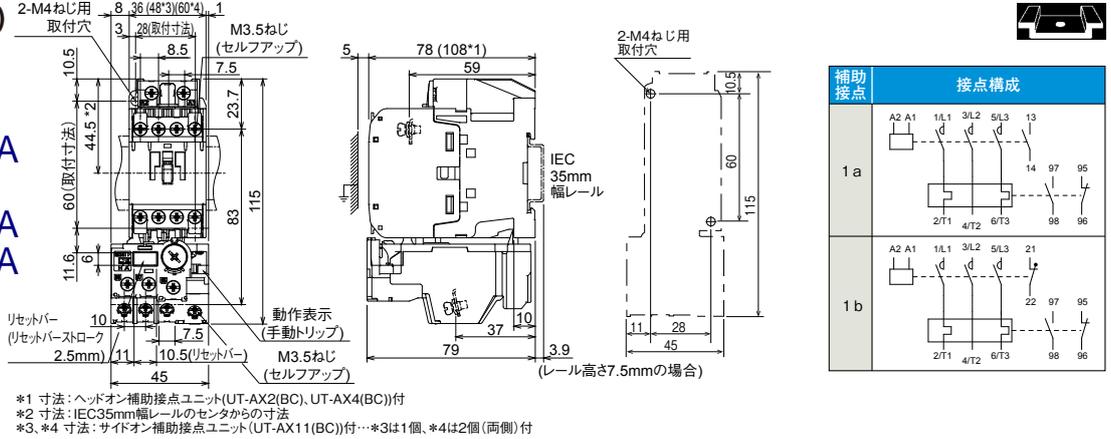

●MSO-2×T10(BC)


可逆式

EA940MV-111A ~ 116A
EA940MV-121A ~ 126A

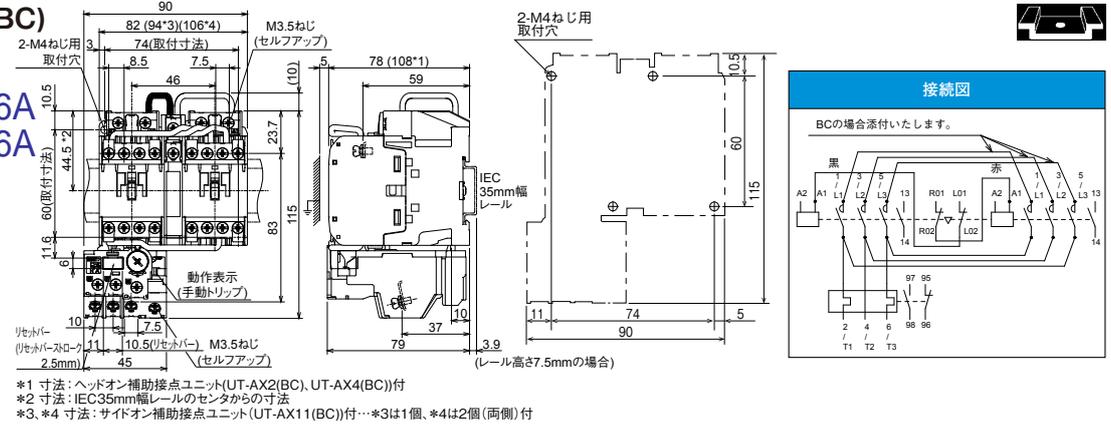


●S-T10(BC)

非可逆式

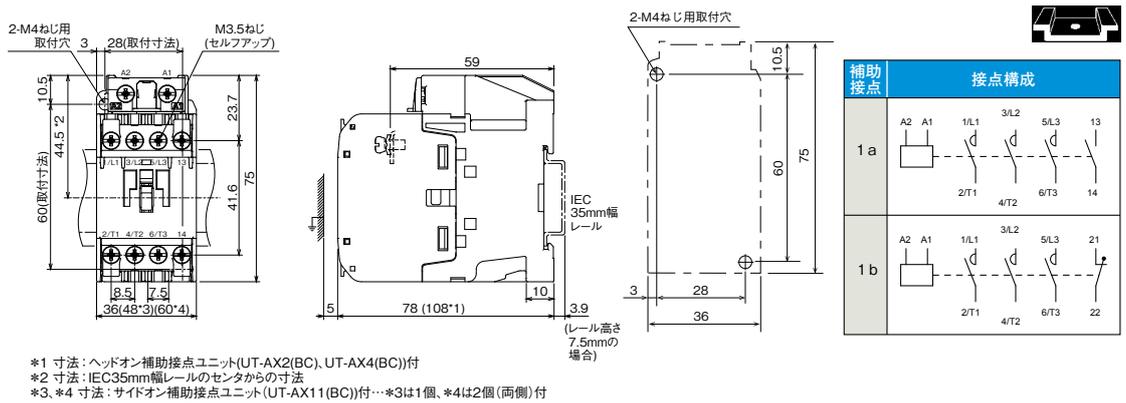

●S-2×T10(BC)

可逆式

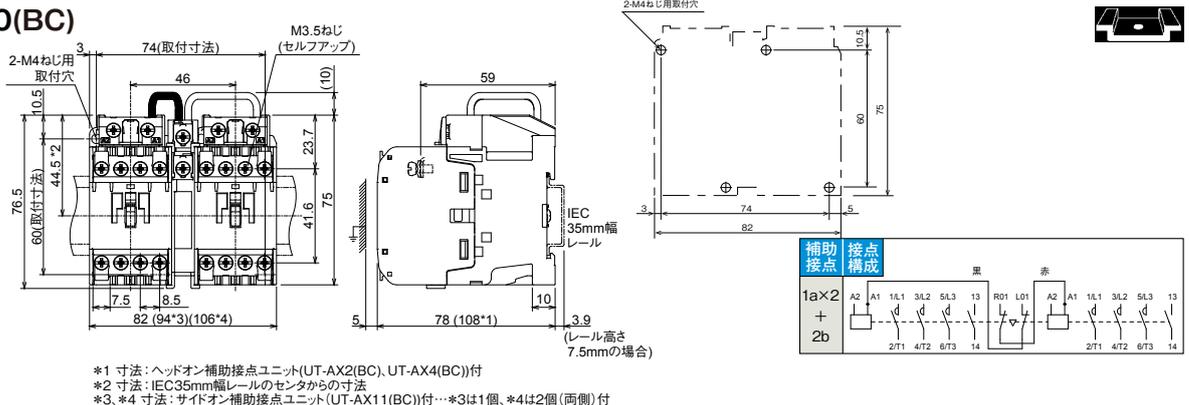

MS-Tシリーズの紹介

選定と適用

サーマルリレーへの適用

製品紹介

海外規格について

形式記号の見方

ご注文方法

外形図

保証と安全について