

AV&ゲームセクター

AV&GAME SELECTOR

- VTRやDVDプレーヤー、ゲーム機器など接続でき、簡単に切換えられます。
- 接続端子は金メッキ仕様。



31GMSL(S)
シルバー



31GMSL(W)
ホワイト



31GMSL(SB)
スケルトンブルー

31GMSL(S):EA940P-21

摘要	要名	屋内用 (CC)		
		31GMSL(S)	31GMSL(W)	31GMSL(SB)
入力	力	3系統		
出力	力	1系統		
寸法	法 (mm)	44.5(H)×86(W)×86(D)		
質量	(kg)	0.1		
備考		AVコード(1.5m)×1 付属		
商品コード		2020098	2020097	2020096

テレビプラグ

TV PLUG



FP737C-SP




FP-7C-SP



FP-7C(B)-SP



FP4S-SP(4C用)
FP5S-SP(5C用)

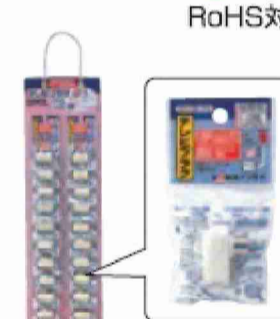

FP-7C-P2

摘要	型名	周波数帯域	インピーダンス(Ω)		挿入損失 (dB以下)	電圧定在波比 (以下)	寸法 (mm) H×W×D	備考	商品コード
			入力	出力					
Ⓢ	FP737C-SP	FM・VHF	75・300 (直付)		1.5	2.5	35.5×19.9×29.7	ホワイト色	2020020
		UHF			3.5	3.5			
Ⓢ	FP-7C-SP	FM・VHF・UHF・BS	75 (直付)	75 (プラグ)	1.0	1.5	31.5×17×24.5	ホワイト色	2020038
		※CS			1.5	2.0			
Ⓢ	FP-7C(B)-SP	FM・VHF・UHF・BS	75 (直付)	75 (プラグ)	1.0	1.5	31.5×17×24.5	ブラック色	2020036
		※CS			1.5	2.0			
Ⓢ	FP-7C2-SP	FM・VHF・UHF・BS	75 (直付)	75 (プラグ)	1.0	1.5	31.5×17×24.5	FP-7C2個入 ホワイト色	2020044
		※CS			1.5	2.0			
Ⓢ	FP-7C2(B)-SP	FM・VHF・UHF・BS	75 (直付)	75 (プラグ)	1.0	1.5	31.5×17×24.5	FP-7C2個入 ブラック色	2020070
		※CS			1.5	2.0			

※1489~2150MHz

EA940P-36

摘要	型名	インピーダンス(Ω)		周波数帯域 (MHz)	挿入損失 (dB以下)	電圧定在波比 (以下)	備考	商品コード
		入力	出力					
Ⓢ	FP4S-SP	75 (F型)	75 (プラグ)	10~76	0.5	1.4	シールド構造 4C用 金メッキ仕様	2026750
				76~222		1.6		
				222~770		1.8		
				770~1489		1.8		
				1489~2150		2.0		
Ⓢ	FP5S-SP	75 (F型)	75 (プラグ)	10~76	0.5	1.4	シールド構造 5C用 金メッキ仕様	2026751
				76~222		1.6		
				222~770		1.8		
				770~1489		1.8		
				1489~2150		2.0		

EA940P-37

摘要	型名	備考	梱包数	備考	商品コード
	FP-7C10			FP-7C	2020034
	FP-7C-P2			FP-7C	2020032
	FP-7C(10)			FP-7C	2020039