

UDF
UHF DIGITAL FLAT ANTENNA

地デジアンテナ
室内 / 屋外用薄型高性能UHFアンテナ

水平 / 垂直偏波用

UDF85


強・中電界地区向け

JANコード: 4962736812165

地上
デジタル
放送対応

屋外
でも

室内
でも

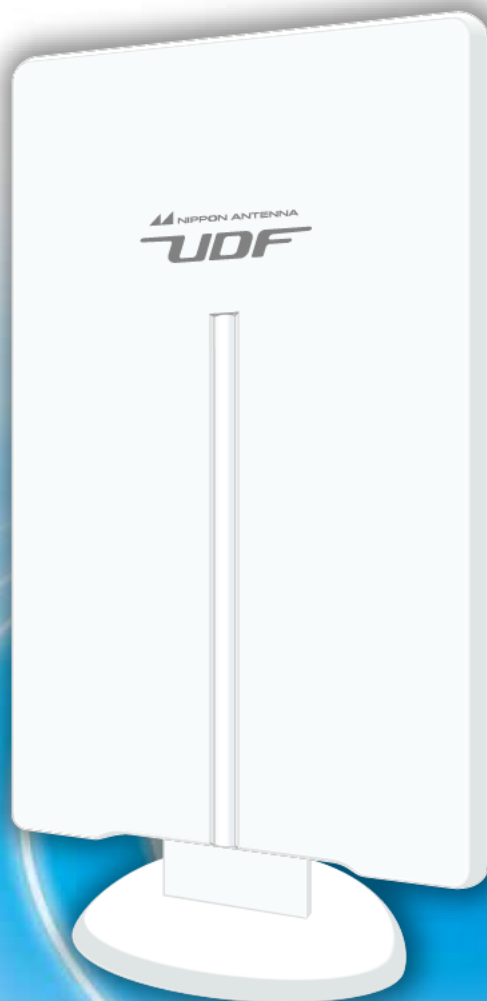

アンテナ
利得
6.5~8.5
dB

業界初
室内設置
壁掛フック

安定性の高い
スタンド
ワンタッチロック

マルチ金具付き

■室内での設置例


※垂直偏波受信はできません。

スタンド



付属のスタンドで室内に設置できます。

壁面

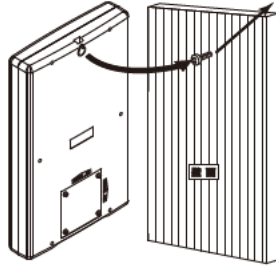

お部屋の壁面にも設置できます。


■屋外での設置例

マスト ※1



取付金具 A+取付金具 C

ベランダ ※2

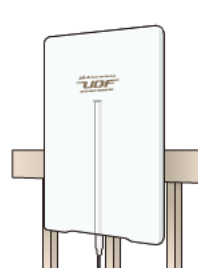

取付金具 A+取付金具 B+取付金具 C


壁面 ※3



取付金具 A+取付金具 B


※1 マスト径φ22~49mm。ステンレスバンド(市販品)を使用すれば鋼管柱にも設置できます。
※2 ベランダ設置に適合しない場合、別売品(UHF-FK)などをご使用ください。
※3 壁面に設置する場合、専門業者などにご相談ください。

■使用例

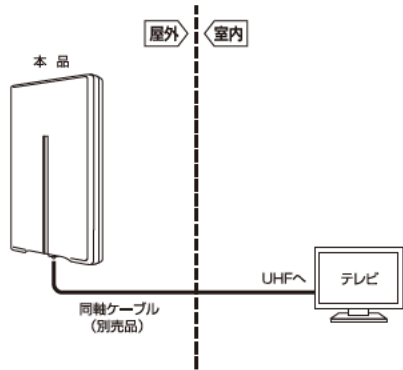


ご使用する前に電波到来方向を確認して、受信できる場所に設置してください。

■方向調整機能(上から見た図)

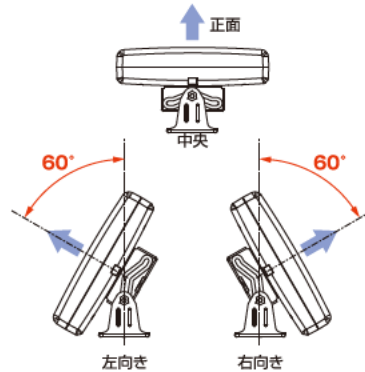


■同梱品

 下記の部品が同梱されています。開封時に欠落部品がないかをご確認ください。



アンテナ本体×1

 

取付金具A×1



防水キャップ×1



平ワッシャー×1
スプリングワッシャー×1
M8ボルト×1 (取付金具Bに取付済)



M5ねじ×4 (アンテナ本体に取付済)



スタンド×1



取付金具B×1



取付金具C×1



スプナ×1



M6ナット×2
平ワッシャー×2 (Uボルトに取付済)



Uボルト(M6)×1

取扱説明書×1

- ・設置には、同梱品以外にドライバーが必要となります。
- ・同軸ケーブルが別途必要となります。

標準性能

●アンテナ

項目	性能
受信チャンネル [ch]	13~52
受信周波数 [MHz]	470~710
アンテナ利得 [dB]	6.5~8.5
インピーダンス [Ω]	75 (F型)
電圧定在波比 [以下]	2.5
電力半値幅 [°]	80以下
前後比 [dB]	20以上
受風面積 [m²]	0.116
質量 [kg]	1.7 (アンテナ本体のみ)
外形寸法 [高さ×幅×奥行mm]	431×270×61 (アンテナ本体のみ)
使用マスト径 角柱 [mm]	φ22~49 25×25~45×45

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

使用上の注意

- ・電波が弱い地域や障害物により遮断された場所など電波状況の悪い地域では、ブロックノイズが発生したり、良好に受信できない場合があります。
- ・室内スタンドを用いて受信する場合、同梱品の金具類は使用しません。アンテナが倒れてケガ、破損などの原因になります。
- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず同梱の取扱説明書をごらんください。

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。