

〔デジタル放送対応〕 UHFアンテナ
EA940P-4 中・強電界地区向け



地上波デジタル放送用家庭向けフラットアンテナ

■あらゆる設置に対応

《室内》※垂直偏波受信はできません

付属室内スタンドを倒れにくい形状に改良、ワンタッチロック式で組み立てても簡単
壁掛フック穴を使用すれば部屋の壁掛け設置も可能(業界初)

《屋外》


付属マルチ金具により、屋外設置ではマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱など
あらゆる設置に対応

■本体は高耐候性AES樹脂を使用

※AES樹脂…アクリロニトリルエチレンプロピレンゴムスチレン


水平偏波受信時

垂直偏波受信時

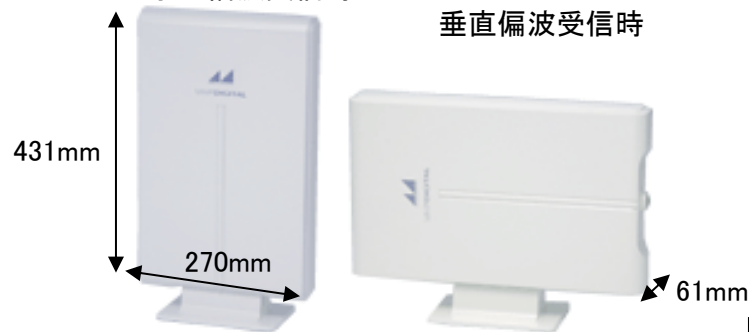

マストへの取付


図のようにコの字ボルトの間にマストを挟み込み、
蝶ナットで当て金具を締付け、仮固定します。
アンテナ調整後、蝶ナットを本締めして固定してく
ださい。

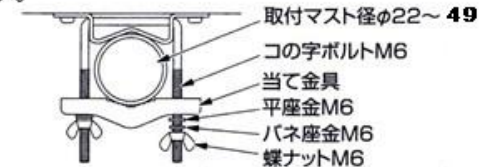

アンテナの調整方法

＜仕様＞

- 受信チャンネル…13~52(UHF)
- 動作利得…6.5~8.5dB
- 出力インピーダンス…75Ω (F型)
- 質量…1.7kg
- 適合マスト径…φ 22~49mm
- 付属品
マスト取付金具
室内スタンド
防水キャップ(接線用)

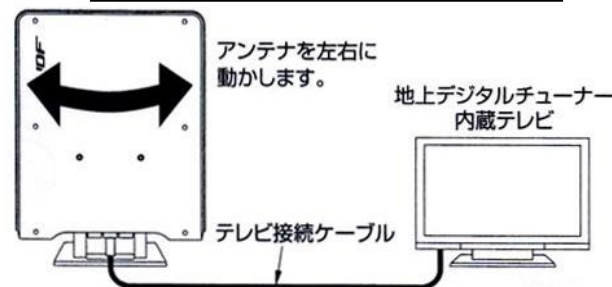

アンテナと地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上
デジタルチューナーを同軸ケーブルで接続し、チャン
ネルを受信チャンネルに合せてください。
テレビ画像を確認し、希望している電波が受信され、
良好な画像であれば調整完了です。