

 NIPPON ANTENNA

f-PLUSTYLE

UHF DIGITAL FLAT ANTENNA

地デジアンテナ
屋外用 高性能薄型UHFアンテナ

UDF105

水平偏波専用 強・中・弱電界地区向け

EA940P-7

JANコード: 4962736812172

シャープな薄型デザインで外観スッキリ

地上
デジタル
放送対応

高利得

8.4~10 dB


イーズスライド
マルチ金具 **付き**※

※イーズスライドマルチ金具は、日本アンテナによる呼称

地デジ電波が弱い地域でも
高感度受信!



f-PLUSTYLE

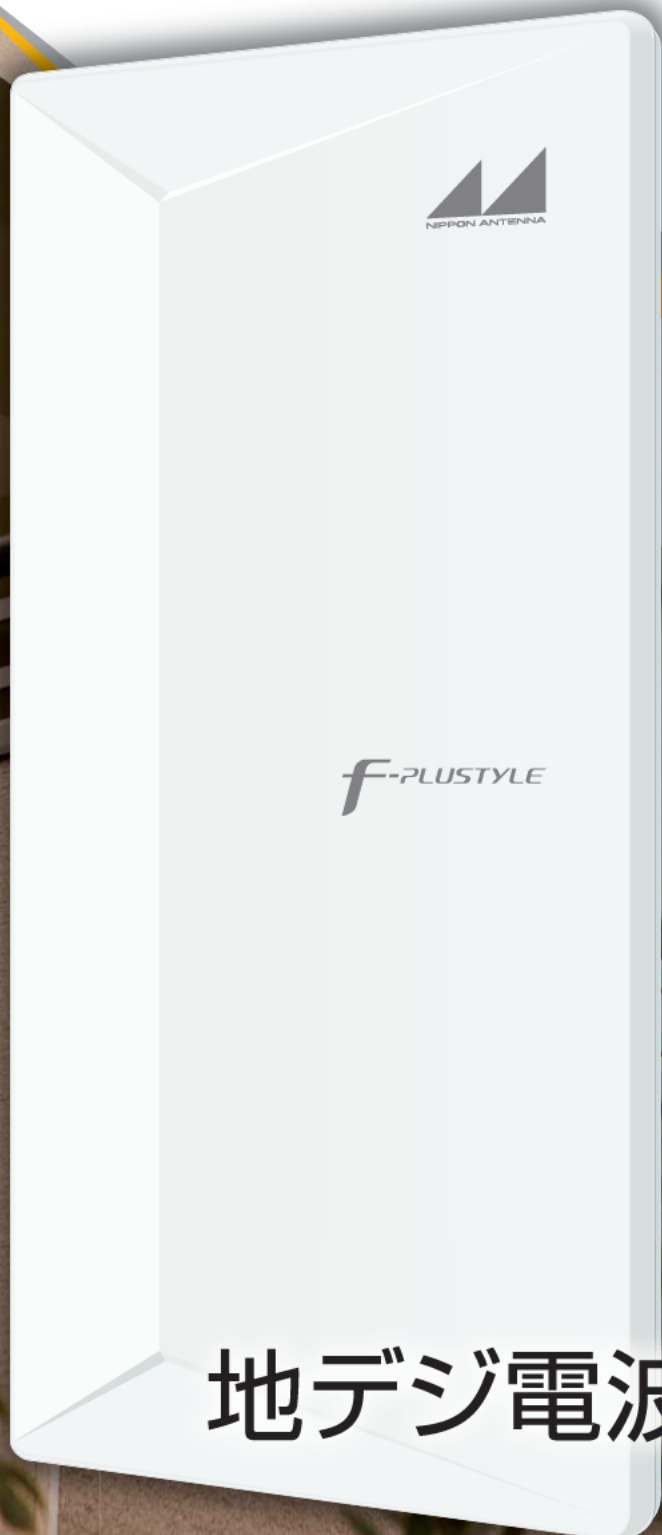

■ アンテナの取付場所

マスト ※1



ベランダ ※2




壁面 ※3




- ※1 マスト径φ22~49mm。ステンレスバンド(市販品)を使用すれば鋼管柱にも設置できます。
- ※2 ベランダ設置に適合しない場合、別売品(BKC-32)などをご使用ください。
- ※3 壁面に設置する場合、専門業者などにご相談ください。

■ 方向調整機能(上から見た図) イーズスライドマルチ機能

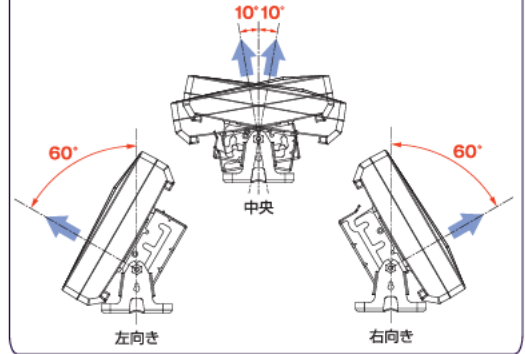

- ・左右60° 方向調整可能。
- ・調整機能と半値幅の組み合わせにより180° の方向から電波受信可能。


■ 使用例

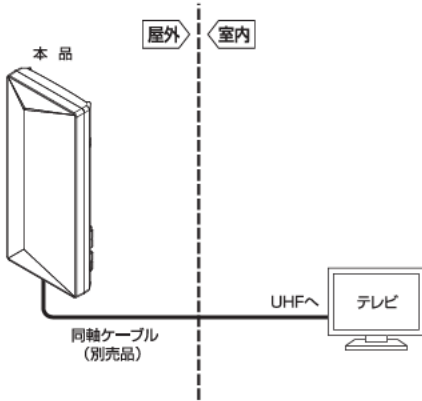

ご使用前に電波到来方向を確認して、受信できる場所に設置してください。

■ 同梱品

下記の部品が同梱されています。開封時に欠落部品がないかをご確認ください。

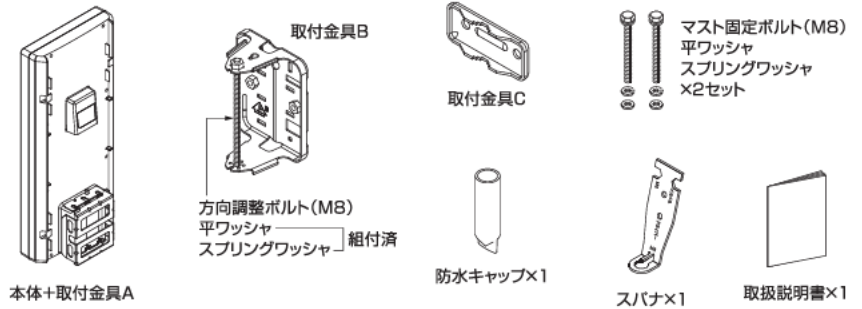

・同軸ケーブルが別途必要となります。

使用上の注意

- ・電波が弱い地域や障害物により遮断された場所など電波状況の悪い地域では、ブロックノイズが発生したり、良好に受信できない場合があります。
- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず同梱の取扱説明書をごらんください。

標準性能

●アンテナ

項目	性能
受信チャンネル [ch]	13~52
受信周波数 [MHz]	470~710
アンテナ利得 [dB]	8.4~10.0
インピーダンス [Ω]	75(F型)
電圧定在波比 [以下]	2.5
電力半値幅 [°]	80以下
前後比 [dB]	18以上
受風面積 [m ²]	0.173
質量* [kg]	2.5
外形寸法* [高さ×幅×奥行mm]	633×275×142
使用マスト径 角柱 [mm]	φ22~49 25×25~45×45

※アンテナ本体(取付金具A含む)

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

F-PLUSTYLE

UHF DIGITAL FLAT ANTENNA